



SITOR Sicherungshalter 315A 690V 1-polig mit Bolzenanschluss mit Befestigungsmaß 80mm

Abbildung ähnlich

Ausführung		
Produkt-Markenname		SETRON
Produkt-Bezeichnung		NH-Sicherungssystem
Ausführung des Gewindes der Anschlussschraube		M8
Ausführung des Produkts		NH-Unterteil zur Schraubbefestigung
Allgemeine technische Daten		
Polzahl		1
Gebrauchskategorie		ohne
Versorgungsspannung		
Versorgungsspannung		
• bei AC		690 V
• bei DC		690 V
Produktdetails		
Produktbestandteil Einschwenkvorrichtung		Nein
Anschlüsse		
Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss maximal		5 N·m
Ausführung des elektrischen Anschlusses		für Montage auf Montageplatte
• für Hauptstromkreis		Bolzenanschluss
Mechanischer Aufbau		
Höhe		111,7 mm
Breite		36 mm
Befestigungsart		Festeinbau
Befestigungsart Reitermontage		Nein
Nettogewicht		304 g
Approbationen Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung		Sonstige
		Umwelt





EG-Konf.

[Bestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NH5023>
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

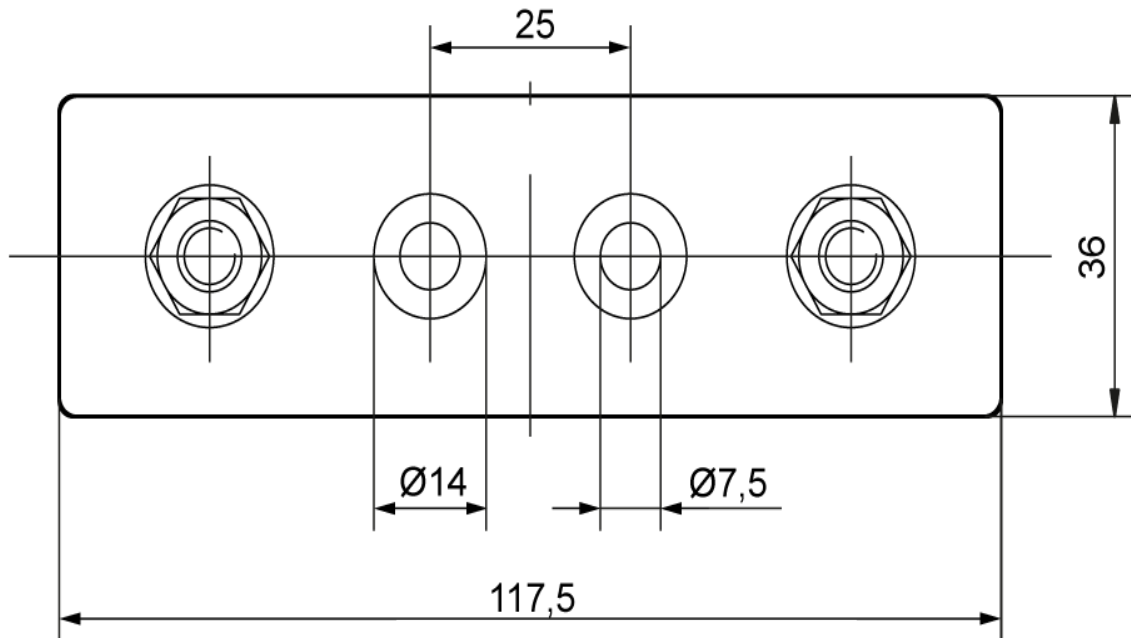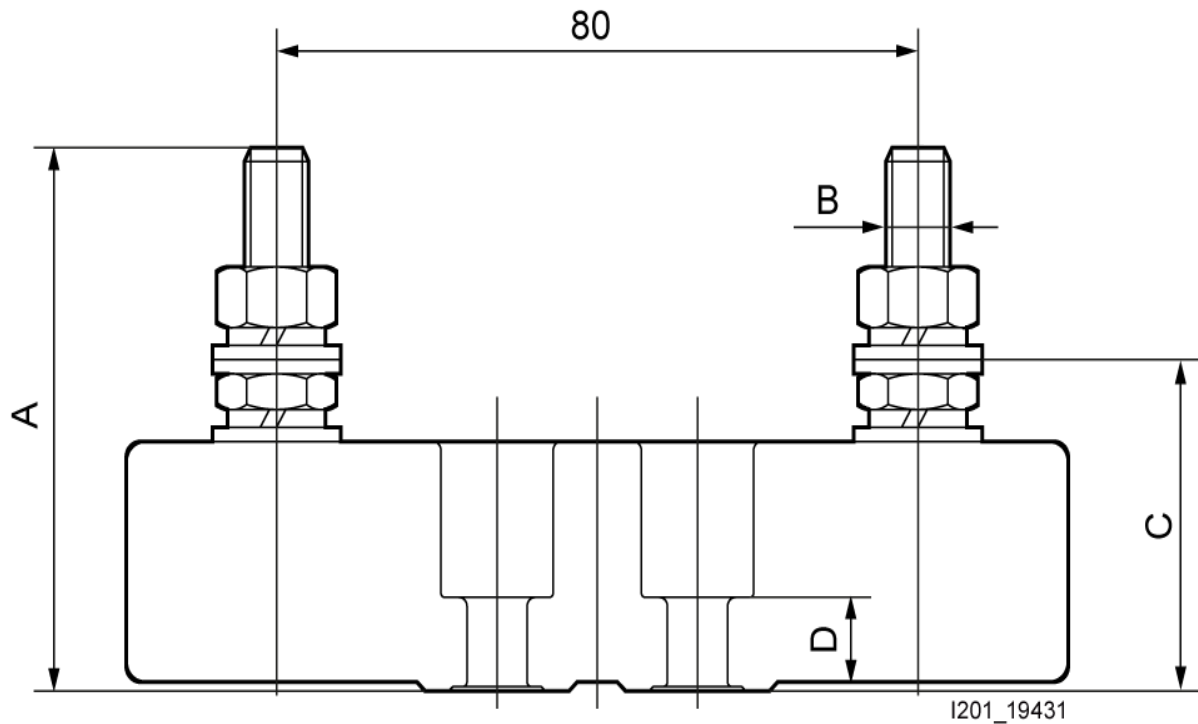

Typ	Maße			
	A	B	C	D
3NH5023	59	M8	35,5	11
3NH5323	64	M10	38	11

