

## Classic ECO Candle

CLECO CAN 240V 42W E14 SV1

0023772



### Kenmerken productreeks

- 1:1 replacement of Incandescent Candle lamp
- More efficient - more savings
- Up to two times more average life compared to incandescent lamps = 2000 hours
- Excellent colour rendering (CRI = 100)
- Instant illumination
- Sparkling light output
- Less heat generation than incandescent lamp
- Less CO2 emissions
- Identical shape as standard incandescent lamp
- Commercial and domestic application
- 100% dimmable



### PRODUCT OVERZICHT

Bestelnummer	0023772
Lichtkleur	828 Homelight
Technologie	Halogeenlamp
Energieklasse	D
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	2000
Afwerking lamp	Clear
Vorm lamp	Kaarslamp
Dimbaar	YES
Kap/Voet	E14
Top	Candle ECO
EAN-code	5410288237725
CRI (Ra)	100
Bundelhoek(°)	n.v.t.
Kleurtemperatuur (K)	2800
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)	625
Watt (nominaal( W)	42
Overeenkomstig vermogen (W)	55
Spanning (V)	240

# Classic ECO Candle

CLECO CAN 240V 42W E14 SV1

0023772

## GEGEVENSTABEL

### Algemene informatie

Bestelnummer	0023772
Technologie	Halogeenlamp
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	2000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	2000
Energiebesparende lamp	Nee
Energieklasse	D
Vorm lamp	Kaarslamp
Afwerking lamp	Clear
Dimbaar	YES
Kap/Voet	E14
Top	Candle ECO
EAN-code	5410288237725
E-nummer SE	8355966
E-nummer FI	4740162
Lange beschrijving	1:1 replacement of Incandescent Candle lamp. More efficient - more savings. Up to two times more average life compared to incandescent lamps = 2000 hours. Excellent colour rendering (CRI = 100). Instant illumination. Sparkling light output. Less heat generation than incandescent lamp. Less CO2 emissions. Identical shape as standard incandescent lamp. Commercial and domestic application. 100% dimmable
Productnaam	CLECO CAN 240V 42W E14 SV1
Kwikgehalte lamp (mg)	0
Starttijd (max) (s)	0.01
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	Instant full light
Ballast vereist	Nee
Classificatie armatuur	Open
IEC-referentie	IEC 60357
IEC-referentie 2	IEC 60432-2
Beoogd gebruik	General lighting
Aantal schakelcycli voor voortijdige uitval (min)	> 8000
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Transformator vereist	Nee
Hoeveelheid verpakking verkoop	10
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	25

# Classic ECO Candle

CLECO CAN 240V 42W E14 SV1

**0023772**

## Optische gegevens

Lichtkleur	828 Homelight
CRI (Ra)	100
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Bundelhoek(°)	n.v.t.
Kleurtemperatuur (K)	2800
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm))	625
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	80
Lichtstroom (nominaal) (lm)	625

## Elektrotechnische gegevens

kWh per 1000 uur brandtijd	42
Watt (nominaal) (W)	42
Watt (nominaal) (W)	42
Overeenkomstig vermogen (W)	55
Spanning (V)	240
Voedingsfactor lamp	1

## Fysieke gegevens


Gewicht (kg)	0.02
Lamp lengte (mm) - C/L	100
Lamp diameter (mm) - D	36
Beschrijving verpakking	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	9.80 x 3.50 x 3.50
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	19.00 x 8.00 x 11.00
Inner package net weight (kg)	0.19
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	43.00 x 21.50 x 25.00

## Classic ECO Candle

CLECO CAN 240V 42W E14 SV1

0023772

### TECHNISCHE TEKENINGEN

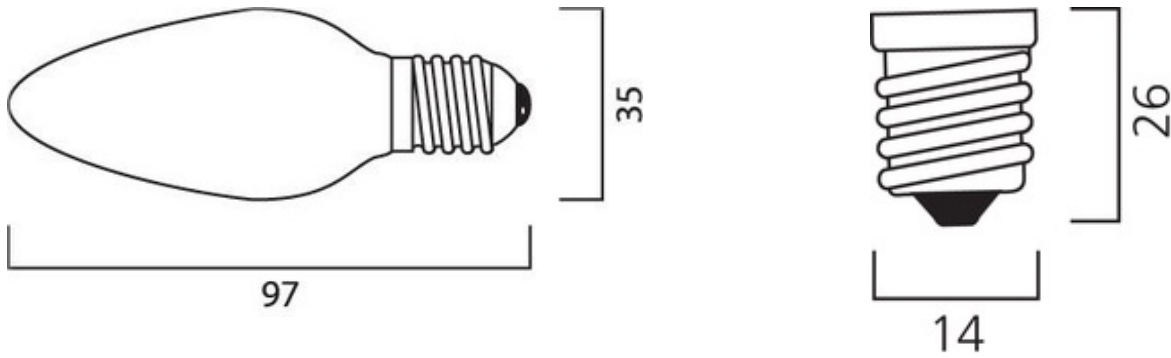

### ENERGIELABEL

