

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

用于将FLT-ISG-100-EX隔离放电间隙固定到法兰上的板，钻孔直径39 mm。



商业数据

订货号	2905755
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
注意	定制 (不可退回)
销售关键代码	CL1134
产品关键代码	CL1134
目录页面	页码103 (C-4-2019)
GTIN	4055626002545
单件重量 (含包装)	167.4 g
单件重量 (不含包装)	161 g
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	安装材料
------	------

材料规格


颜色	锌色
	灰色 (RAL 7042)
标识材料	St/tZn

安装

安装类型	螺钉安装
------	------

图纸

尺寸图

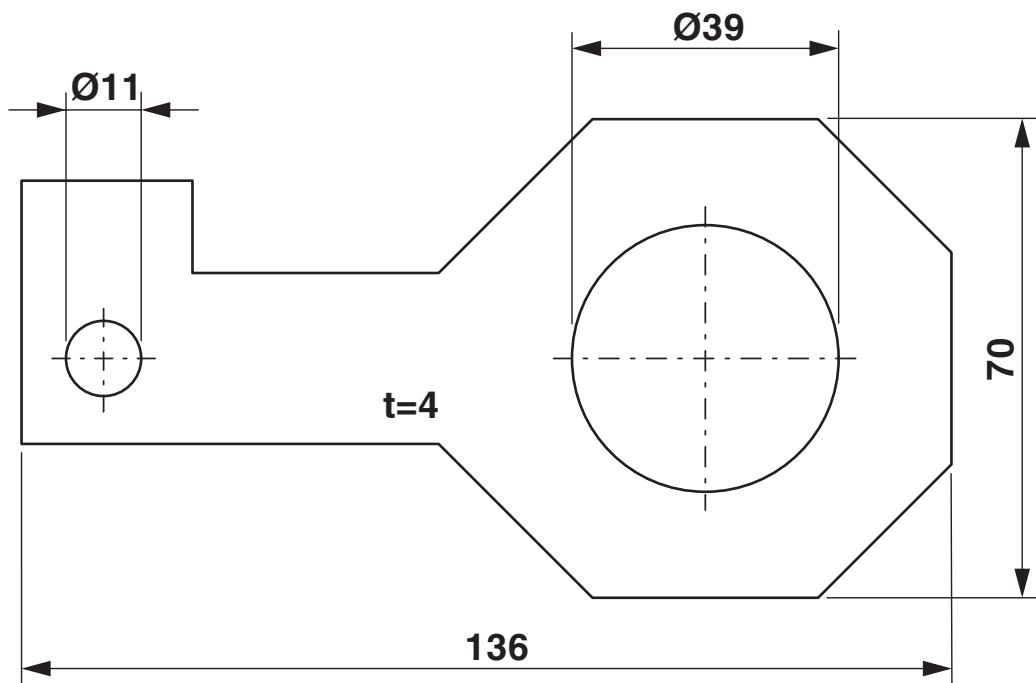

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27400563
ECLASS-12.0	27400563
ECLASS-13.0	27170692

ETIM

ETIM 9.0	EC000490
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn