

Inline Sicherungshalter, 5x20 / 6.3x32 mm

new



5x20 mm mit Draht, 8601.2001.08

5x20 mm, 8601.2000

6.3x32 mm, 8601.2005

32 VAC · 2.5W/6.3A · 32VDC



### Beschreibung

- Inline Sicherungshalter

### Anwendungen

- Automobilanwendungen/Zubehör
- Audio-Zubehörmarkt
- Beleuchtungs-Zubehörmarkt

### Weblinks



[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Zulassungen](#), [CE-Konformitätserklärung](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [REACH](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

### Technische Daten

Berührungsschutz Kategorie	PC2
Sicherungseinsatz	5 x 20 / 6.3 x 32 mm
Montage	Inline
Anschluss	Drähte
Nennspannung	32VAC , 32 VDC
Nennstrom	6.3A
Nennleistungsaufnahme IEC	2.5W / 6.3A @ Tu 23°C
Schutzgrad	IP 40
Zulässige Umgebungstemp.	-40°C bis +85°C
Material: Sockel	Thermoplast, UL 94V-0
Material: Anschlüsse	Messing, verzinkt
Lagerbedingungen	0°C bis 60°C, max. 70% r.F.

Kontaktwiderstand	< mΩ bei 20 mV
-------------------	----------------


### Abmessung

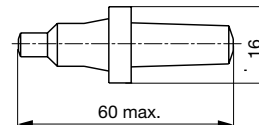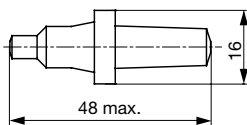

5x20 mm

6.3x32 mm

### Montageanleitung

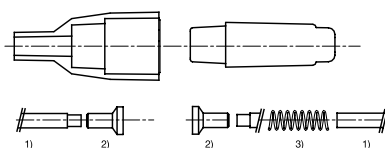

## Alle Varianten

Halter	Sicherungseinsatz	Draht	Farbe Draht	Länge [mm]	Bestell-Nummer
●	5 x 20mm	-	-	-	8601.2000
●	5 x 20mm	18 AWG	altrosa	200	8601.2001.08
●	6.3 x 32mm	-	-	-	8601.2005
●	6.3 x 32mm	14 AWG	pink	200	8601.2005.08

■ Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen:<http://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Drahtlänge: 8"

**Verpackungseinheit** Kartonschachtel (50 St.)