



## Equipement

**Appareillage**  
**Tension d'alimentation**  
**Puissance absorbée**  
**Dispositif anti-éblouissement**  
**Indice de protection**  
**Classe de protection**  
**Commande**  
**Tête du luminaire**  
**Protection des sources**  
**Mât/bras articulés**  
**Compensation d'articulation**  
**Poids (net)**  
**Cordon d'alimentation**

## Fixation

## LED


Classe d'efficacité énergétique A+  
 transformateur électronique intégré dans la fiche  
 100-240 V ; 50-60 Hz  
 env. 14 W  
 Diffuseur à prismes coniques  
 IP 20  
 II  
 touches multifonctions  
 profil aluminium, anodisé , aluminium anodisé  
 acrylique , transparent  
 profil aluminium, anodisé, aluminium anodisé  
 ressort  
 env. 1.5 kg  
 env. 3 m; Fiche secteur  
 CEE 7/XVI  
 embase à visser (accessoire), pince pour fixation sur table  
 (accessoire), équerre murale (accessoire)



CEE 7/XVI

## Puissances lumineuses

distance: 50 cm  
**Em:** 563 lx  
**Emax:** 1569 lx  
**Emin:** 83 lx

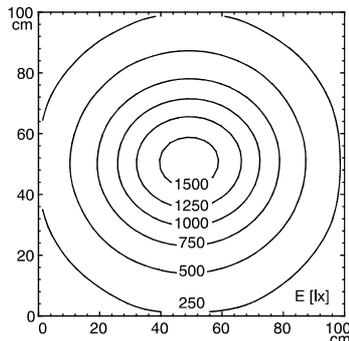

## répartition de l'intensité lumineuse

