

バイカラー LED

10-2H12.314A

販売事業者
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/10-2H12.3...>

お客様の製品:



10-2H12.314A バイカラーLED

操作・表示部分

照光 色: 赤 / 緑

電気的特性

定格電圧: 24 V DC +10%

定格電流: 15 mA $\pm$ 15 %

Lumi. 輝度: 1200/900 mcd

機械的特性

重量: 0.002 kg

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他


簡単な説明: バイカラーLED, BA9s, 赤 / 緑, 24 V DC +10%

照光の種類: バイカラーLED


製品属性: X2: + = 赤 / X1: + 緑色

ヒント: ランプの最大全長は25mmを超えない
電気的および光学的データは25 °Cで測定されたものです
6 V DC、24 V DC バイカラー；130 V AC、130 V DC、230 V ACバージョンは、保護ダイオードを内蔵
LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。

配線図:

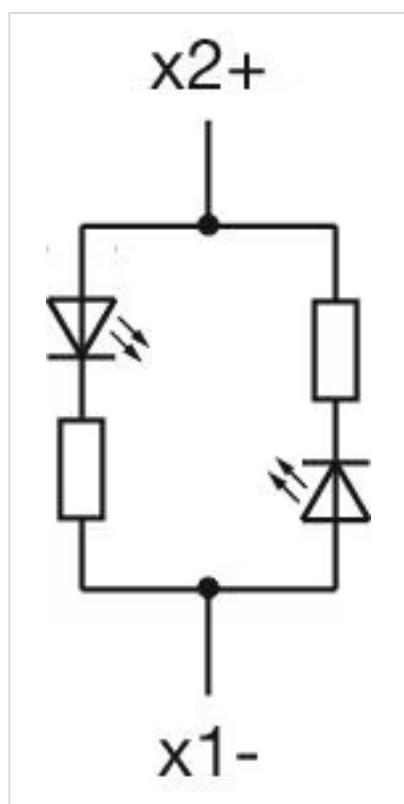

寸法図:

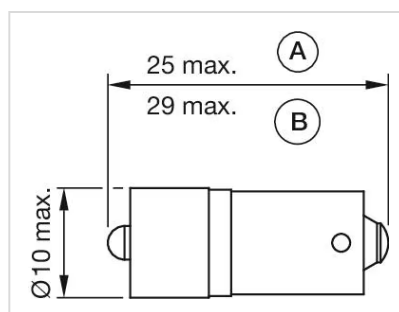

A = (標準)
B = (スーパーブライト)