


Alicates multitoma estándar




Description:

- Brazos con forma de espátula para una comodidad de utilización.
- Dentado autoajustable.
- 8 posiciones de regulación. (6 para la 170A.18)
- Cremallera y eje flexible, menos puntos de bloqueo.
- Seguridad anti-pilladedos
- Vaina PVC.

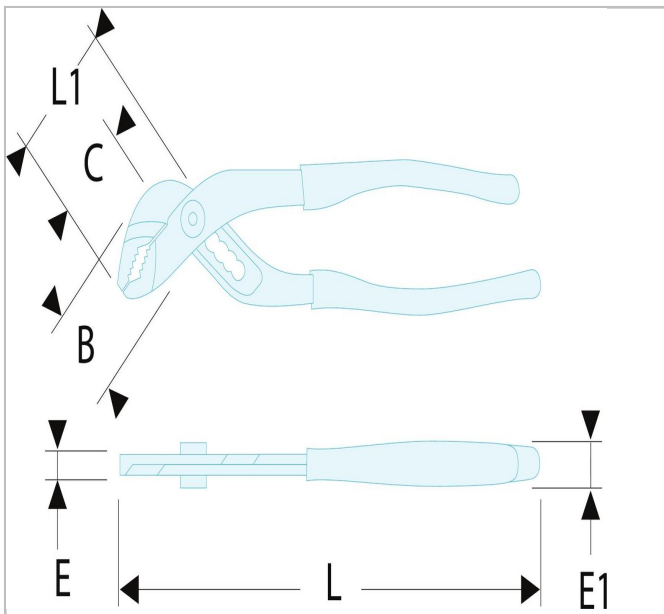

Informations:

	Longitud [mm]	Longitud L1 [mm]	Grosor [mm]	Grosor E1 [mm]	Cabeza Altura C [mm]	Cabeza Anchura si [mm]	Peso [g]	Capacidad Maxitubo [mm]	Capacidad Nueces [mm]
170A.18	180	43.0	8.0	14.0	24.0	27	220.0	30.0	30.0
170A.25	250	54.0	8.0	17.0	34.0	34	330.0	44.0	40.0
170A.30	310	75.0	8.6	17.0	34.0	34	650.0	55.0	55.0