

3-...-V

Burins à profil constant




Description

Burin haute résistance avec traitement spécial de la tête.
Possibilité de réaffutage à la meule.
Finition peinture epoxy.

Produit conforme à la norme

NF E71-210

Données techniques

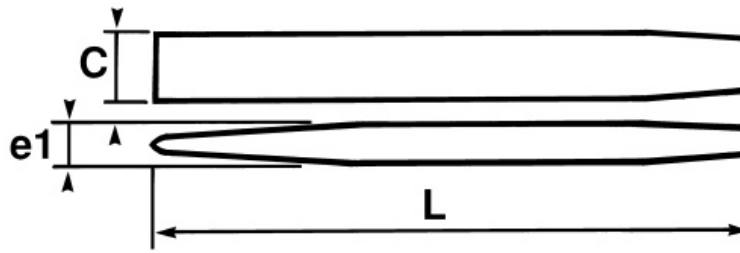

Caractéristiques de l'article référence : 3-150-V

C (mm)	18	e (mm)	11
L (mm)	150	Poids (g)	130
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : 3-175-V

C (mm)	21	e (mm)	11
---------------	----	---------------	----

L (mm)	175	Poids (g)	180
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : 3-200-V

C (mm)	24	e (mm)	12
L (mm)	200	Poids (g)	240
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : 3-250-V

C (mm)	28	e (mm)	14
L (mm)	250	Poids (g)	435
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : 3-300-V

C (mm)	31	e (mm)	16
L (mm)	300	Poids (g)	610
Garantie	Consommable		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outils 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)

