


CONDITIONNEMENT  
SAC PLASTIQUE THERMOUSUDE


EMBALLAGE CARTON

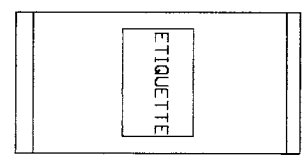

DETAIL ETIQUETTE

LONGUEURS VOIR TABLEAU

LOVAGE

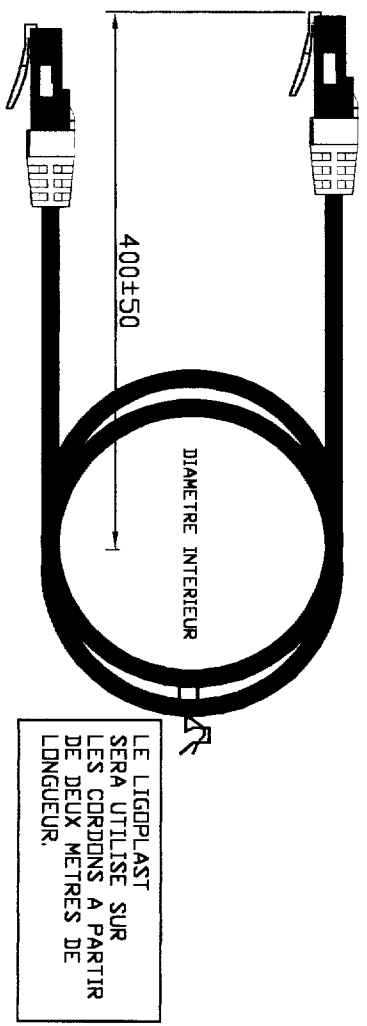


LE Ø INTERIEUR POUR LES CORDONS JUSQU'A 2 METRES SERA DE 100 MINI 130 MAXI

LE Ø INTERIEUR POUR LES CORDONS SUPERIEURS A 2 METRES SERA DE 150 MINI 190 MAXI

LE LIQDPLAST SERA UTILISE SUR LES CORDONS A PARTIR DE DEUX METRES DE LONGUEUR.

CABLAGE CROISE 10BT

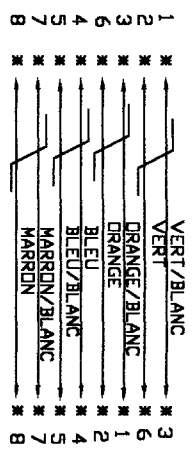


CODE COMMANDE CARACTERE GRAS HAUTEUR 5MM

QUANTITE DE L'UNITE DE VENTE

HAUTEUR 4MM

HAUTEUR 3MM

REFERENCE RS  
SANS TIRET NI ESPACE  
STYLE DE CODE BARRE CODE 128  
(JEU A DU B)

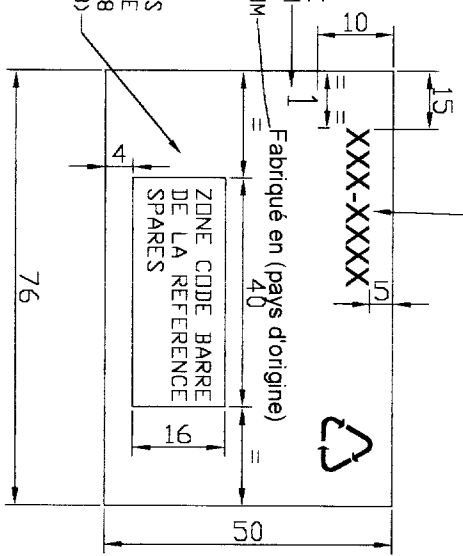

POLICE DE CARACTERE ARIAL NOIR  
COULEUR DU FOND DE L'ETIQUETTE JAUNE

IND. MODIFICATIONS

IND. MODIFICATIONS

REPRODUCTION INTERDITE SANS AUTORISATION DE LA SOCIETE

 
DECELECT  
FORGOS

RZET SAINT ALBIN  
02PJO DULCHY LE CHATEAU  
TELI. 03 23 71 11 11  
FAXI. 03 23 71 09 30

MATERIE:  
ECH.  
TOL. GEN.  
USINAGE.  
DATE.  
TRAITEMENT.

28/06/2000

DESSEIN PAR VERIFIE PAR FORMAT  
DUPREZ KRULIC A4



N° de Support  
SETI 24

Ind. Modifications

DESIGNATION:

CORDON RJ45/RJ45 CROISE 10BT UTP  
SURMODULE INCOLORE TYPE CRC503NB4

NOMENCLATURE CORRESP. N°

NUMERO DU PLAN

Ind.

SPE190714