

標準ファン San Ace 120
 角径120mm 38mm厚
 センサなし、リブ付き



■一般仕様


モータ保護方式	電流カット方式(逆接続保護機能付き)
絶縁耐圧	AC50/60Hz 500V 1分間(リード線導体部・フレーム間)
使用温度範囲	-10°C~+60°C(結露なきこと)
ファン電源リード線	H,F,MHスピード+赤色 -黒色 Mスピード+赤色 -青色

■仕様

型番	定格電圧 (V)	使用電圧範囲 (V)	定格電流 (A)	定格入力 (W)	定格回転数 (min ⁻¹)	最大風量 (m ³ /min)	最大静圧 (Pa)	音圧レベル (dB[A])	質量 (g)
109R1224H102	24	12-27.6	0.25	6.0	2600	2.9	64.7	39	260

風量・静圧特性例

Hスピード

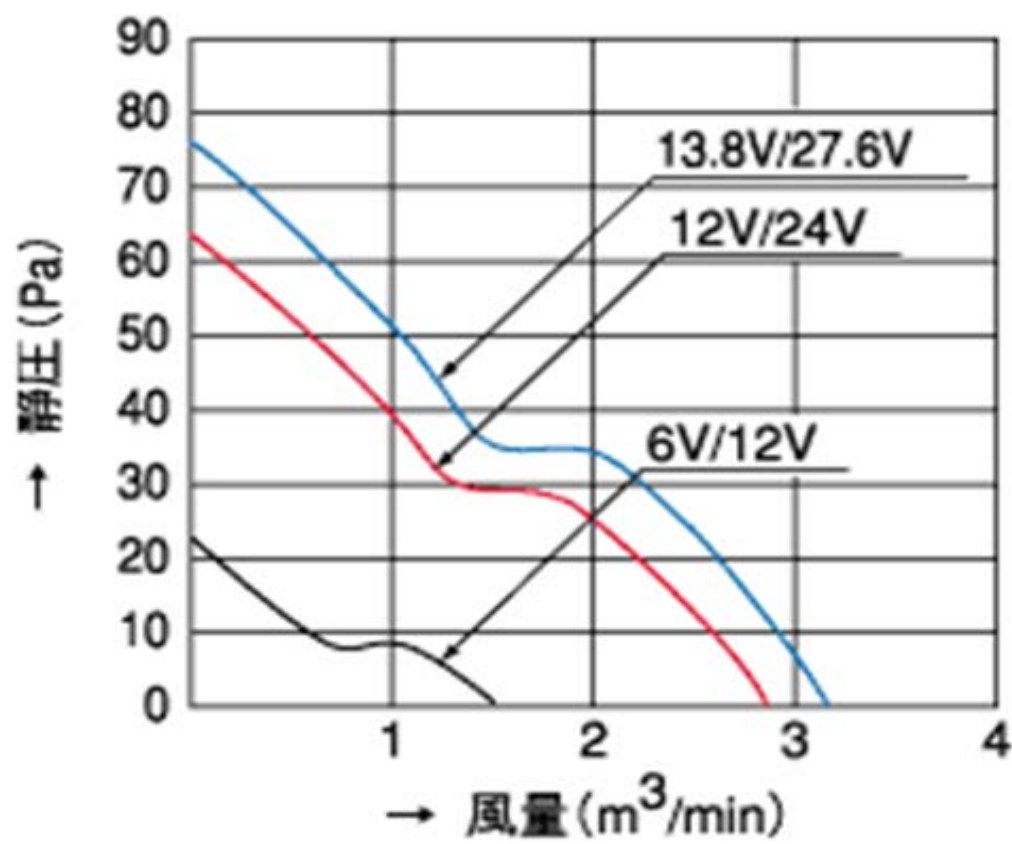

外形図

