



BOSCH



无刷调档再升级 设备维护新搭档

博世专业锂电冲击扳手
GDS 18V-350

Bosch Professional



1/2英寸方形夹头



无刷电机



3档扭矩调节



最大拧紧扭矩
350牛顿米



3档转速调节



机身长度
仅131毫米

· GDS 18V-350



无刷电机



ABR拧松自停系统



最大拧紧扭矩
350牛顿米



3档调节功能

130mm



机身长度

全新升级

· GDS 250-LI



有刷电机



ABR拧松自停系统



最大拧紧扭矩
250牛顿米

无

179mm



机身长度

无刷马达技术

最大拧紧扭矩350牛顿米
最大拧松扭矩560牛顿米



三档调节 满足更多需求



空载转速

冲击频率

最大拧紧扭矩

1档

1200转/分钟

1800次/分钟

85牛顿米

2档

1700转/分钟

2600次/分钟

200牛顿米

3档

2300转/分钟

3400次/分钟

350牛顿米

紧凑升级 轻便趁手

131毫米机身长度



智能ABR 拧松自停系统

在拧松后即停机，
防止螺母掉落丢失

点击设置ABR拧松自停



ABR系统开启

螺母拧松后自动停机




ABR系统关闭

螺母拧松后容易掉落，造成危险或丢失

作业搭档 一机搞定



机械车辆保养维修

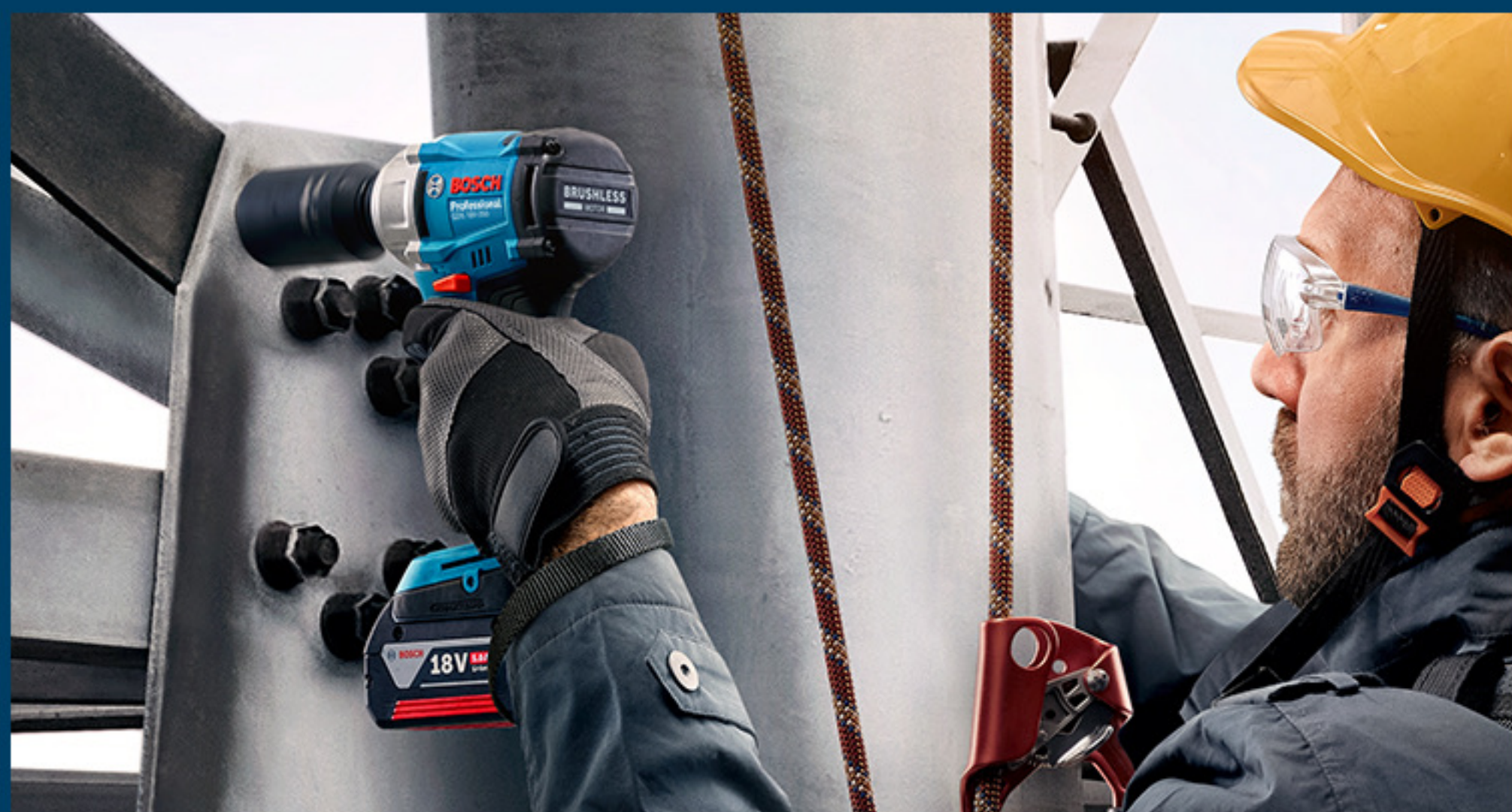

设施安装维护

产品优势

1/2英寸方形带孔夹头



LED灯显示

智能ABR拧松自停系统

拧松自停功能(ABR)开关



3档调速

满足不同需求



紧凑机身设计

全长仅131mm



无刷电机

输出最大拧紧扭矩350牛顿米
最大拧松扭矩560牛顿米





产品参数

GDS 18V-350

额定电压	伏特	18
空载转速 ^①		
- 设置1	转/分钟	1200
- 设置2	转/分钟	1700
- 设置3	转/分钟	2300
冲击次数 ^①		
- 设置1	次/分钟	1800
- 设置2	次/分钟	2600
- 设置3	次/分钟	3400
最大拧紧扭矩 ^①		
- 设置1	牛顿米	85
- 设置2	牛顿米	200
- 设置3	牛顿米	350
机械螺栓直径	毫米	M10-M18
工具夹头		1/2"
重量 (不含电池)	公斤	1.1

① 在20-25摄氏度的条件下带充电电池ProCORE18V12.0Ah测得，视所使用的充电电池而定