


Verfügbarkeit : Lieferbar



Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

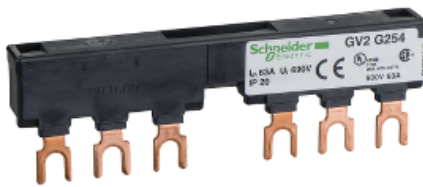

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	FT
Kurzbezeichnung des Geräts	GV2G
Produkt oder Komponententyp	Sammelschiene
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Pole	3P
Kompatible Produktfamilie	TeSys - GV2 TeSys - U TeSys - D TeSys - K
Anzahl von Abgängen	2
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (I _{th})	63 A
Anschlussraster	54 mm

Zusatzmerkmale

Montageort	An Klemme
Nennisolationsspannung U _i	690 V
Länge	108 mm
Produktgewicht	0.038 kg

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar  Produktumweltprofil
------------------------------	--

Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
---------------------	--

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------
