


Premium-Duo-ALU-Line Technik-Steckdosenleiste mit Sicherungsautomat und USB-Ladefunktion 2x6-fach 3 m H05VV-F 3G1,5 *GB*

Extra-H/D-Kabel 3G1,5 mm² für eine hohe Produktsicherheit.

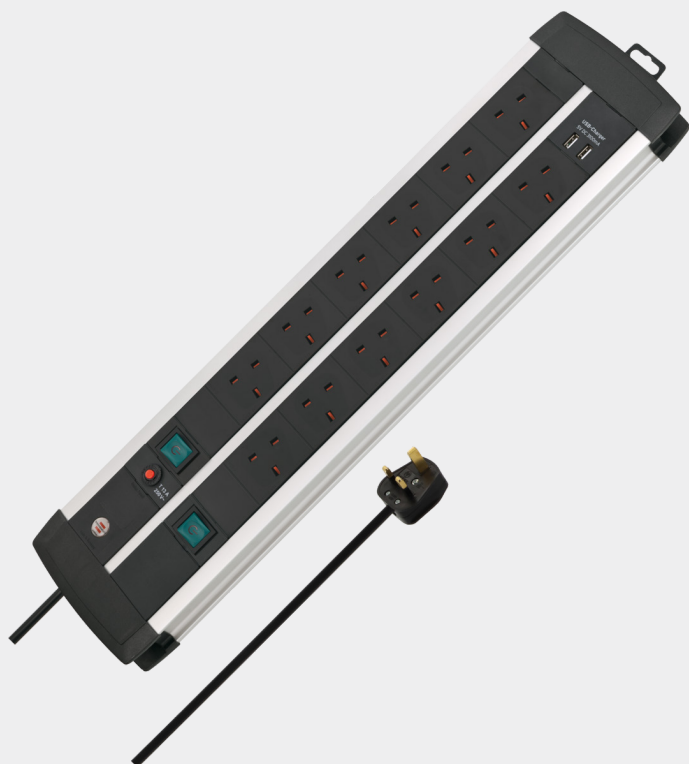

MADE IN GERMANY

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE
MANUFACTURER GUARANTEE



Artikelnummer
EAN

1391003900
4007123663576

BESCHREIBUNG

- Die erweiterte Rückstellfunktion macht den zeitaufwendigen Austausch der Sicherung überflüssig. Bei Überlastung einfach zurücksetzen.
- Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Mit Aufhängeöse.
- Wandmontageöffnungen.
- Innovatives und individuelles Befestigungssystem.
- Aufladen Ihrer angeschlossenen Geräte dank zwei integrierter USB A Anschlüsse 5 V/3.10 A, 15.5 W.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 80°-Anordnung.
- Überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme.
- Extra robuste Stabilität.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Verpackung: Eingeschweißt in Folie - zum Schutz vor Staub und Verschmutzung.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	PVC	Max. Strombelastbarkeit	13 A
Kabellänge	3 m	USB-Ladebuchsen	2x /Technische Attribute/Anschlussbuchse/Typ A
Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	Max. Ausgangstrom USB	3,1 A
Stecksystem Stecker	Typ G (GB)	Ausgangsbuchse Typ A	2
Steckdosen gesamt	12	Mit Überspannungsschutz	Nein
Steckdosen schaltbar	2x 12	Mit Entstörfilter	Nein
Sicherungsschalter	Nein	Farbe	silber/schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	2	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1,98 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1,98 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	7,5 cm x 16 cm x 65,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	7,5 cm x 16 cm x 66 cm		