

Betriebsstundenzähler CUB 7T

- 8-stellige, 9 mm hohe standard, rot und grün hinterleuchtete brillante LCD-Anzeige
- 9 programmierbare Zeitbereiche
- Spannungsversorgung durch interne Lithiumbatterie
- Ansteuerung über Kontakt, Gleich- oder Wechselspannung
- Front- und externe Rückstellung
- Schutzart IP 65



CUB 7T in Originalgröße (mit roter Hinterleuchtung)

Der CUB 7T erfasst die Betriebszeit von Maschinen und Anlagen. Die Ansteuerung erfolgt je nach Ausführung über einen Schaltkontakt oder eine angelegte Spannung. Der CUB 7T verfügt über 9 verschiedene Zeitbereiche, die über die Fronttasten eingestellt werden. Eine Rückstellung ist über die Fronttaste und einen externen Eingang möglich. Der Sensoranschluss erfolgt über Kabelenden oder über optionale Klemmleisten.

Anzeige: 8-stellige, 9 mm hohe standard, rot und grün hinterleuchtete brillante LCD-Anzeige.

Eingang: Der CUB7T ist wahlweise mit einem Signaleingang bis 28 VDC oder einem Signaleingang für 50 bis 250 VDC/VAC lieferbar. Die Geräte für Signaleingang bis 28VDC sind mit einem Dip-Schalter für NPN/PNP- Beschaltung und einem Dip-Schalter für hohe oder niedrige Signalfrequenzen ausgestattet und können über einen potentialfreien Kontakt oder über einen Transistor/Logik-Sensor angesteuert werden.

Rückstellung: Über Fronttaste oder externen Eingang möglich. Frontrückstellung kann gesperrt werden.

Genauigkeit: 0,025%.

Spannungsversorgung: Über interne 3 V-Lithiumbatterie. Lebensdauer ca. 7 Jahre. Für Geräte mit Hintergrundbeleuchtung wird zusätzlich eine 9 bis 26 VDC (max. 25 mA) Versorgung benötigt.

Gehäuse: Robustes Kunststoffgehäuse B 51 mm x H 28 mm x T 42 mm. Schalttafelausschnitt DIN 45 mm x 22 mm. Befestigung über Montagerahmen.


Anschluss: Kabelenden oder optional Klemmleisten

Umgebungstemperatur: Betrieb: 0 bis +50 °C. Lager: -30 bis +80 °C.

Gewicht: ca. 50 g (inkl. Batterie).

Lieferumfang: Gerät, Befestigungsmaterial, Dichtung, Betriebsanleitung.

Hersteller: Red Lion Controls, USA.

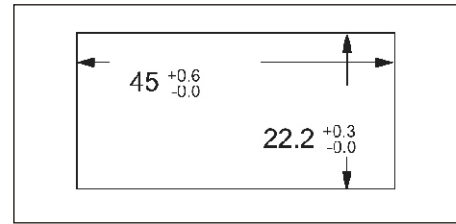

Schalttafelausschnitt (Angaben in mm)


Programmierung

9 verschiedene Zeitbereiche können ausgewählt werden :

Zeitbereich

- 0.001 Sekunden
- 0.01 Sekunden
- 0.1 Sekunden
- 1 Sekunde
- 0.1 Minuten
- 1 Minute
- 0.01 Stunden
- 0.1 Stunden
- 1 Stunde

Bestellhinweise

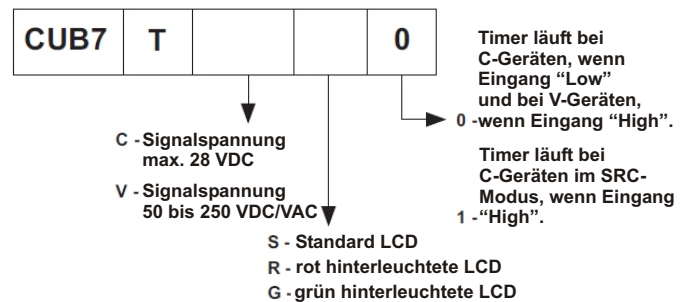

TYP	Beschreibung	Artikelnummer	passend zu
Steckbare Klemmleiste	3-fach Klemmleiste	TB100003	CUB7TCS0/1
	4-fach Klemmleiste	TB100004	CUB7TCG0/1, CUB7TCR0/1, CUB7TVS0
	5-fach Klemmleiste	TB100005	CUB7TVG0, CUB7TVR0
Rundum-Gehäuse	Kunststoff IP65 Rundumgehäuse	ENC13000	alle CUB7
Wandgehäuse	Metallgehäuse zur Wandmontage	BMK80000	alle CUB7

