


RULLO N 82X70 47X14 CC 20


Serie Ruota RN

Rulli transpallet in poliuretano termoplastico 53 Sh.D. con mozzo in polyammide. Disponibili con o senza cuscinetti a sfere schermati o inox. Ruota con cuscinetti a sfere.

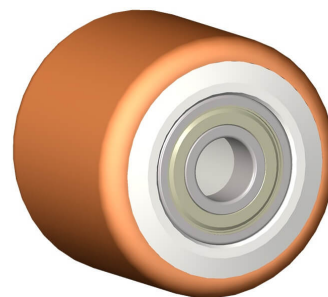

Dati Tecnici

Diametro ruota	D	82 mm
Larghezza del battistrada	E	70,0 mm
Diametro sede cuscinetti	s	47 mm
Diametro foro	d	20 mm
Scartamento esterno cuscinetti	V	70 mm
Peso articolo		0,520 kg
Larghezza mozzo	L	70 mm
Portata		500 kg

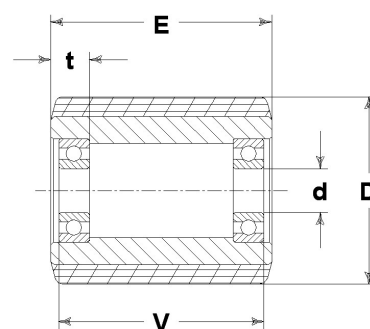

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.** (sales@lagspa.it).