


MERKMALE

- Nicht lösbar
- Entflammbarkeitsklasse UL94V-2
- Kabelbinder für Schraubmontage

RS PRO RS PRO Kabelbinder mit Nylonschraube, Natur, 171,5 mm x 3,7 mm

RS Best.-Nr. 601-091

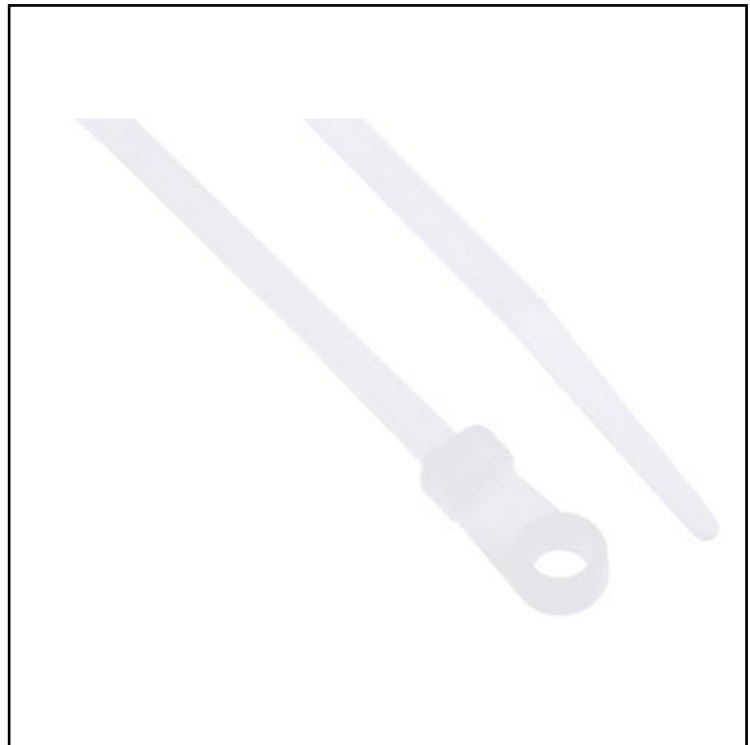

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von

Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Kabelbinder von RS PRO für Schraubmontage sind eine Art Befestigungselement, das zum Zusammenhalten von Teilen, meistens elektrischen Kabeln oder Drähten, verwendet wird. Diese Kabelbinder bestehen aus Nylon 66 (auch bekannt als Nylon 6.6) und sind ein einteiliges, selbstsicherndes Befestigungselement. Sie funktionieren wie Bänder, um die Kabel sauber zu halten, und sind in einer Reihe von Größen und Längen erhältlich.

Das Design dieses Kabelbinders umfasst eine Schraubmontagebohrung und eignet sich zum Klemmen von Kabeln oder Komponenten und zur Befestigung mit einer Schraube. Diese Kabelbinder aus Nylon sollten ein wesentlicher Bestandteil jedes Werkzeugkastens sein. Mit der großen RS PRO-Serie gibt es eine Vielzahl von Längen, Breiten und Größen, um allen Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Allgemeine

Typ	Schraubhalterung
Farbe	Natürlich
Werkstoff	Nylon 66
Anwendung	Bündelung von Drähten Kabelmanagement Zu Hause/Heimwerker Garten
Minimale Betriebstemperatur	-40°C
Maximale Betriebstemperatur	85 °C
Brandverhalten	Flammhemmend
Menge	100

Mechanische

Länge	221,3mm
Breite	4,2mm
Zugfestigkeit	215,6N
Maximale Bündelfestigkeit	52mm

Zulassungen

Normen erfüllt

UL 94 V-2, cURus, ABS, DNV, RoHS-konform



RS 601-091

