


Merkmale

- Breiter Temperaturbereich von -60°C bis +200°C
- Wasserdichte Lösung für Indoor- und Outdoor-anwendungen
- Geeignet für Hygienebereiche und aggressive Umgebungen
- Gehäuseunterteil mit vier Befestigungslöchern
- Zwei Haltewinkel und Schweißbolzen für die Montage von Komponenten im Gehäuse
- Vier Erdungspunkte an den Haltewinkeln

RS PRO Edelstahlgehäuse, geschraubter Deckel, 300x500x120mm

RS Best.-Nr.: 213-4058

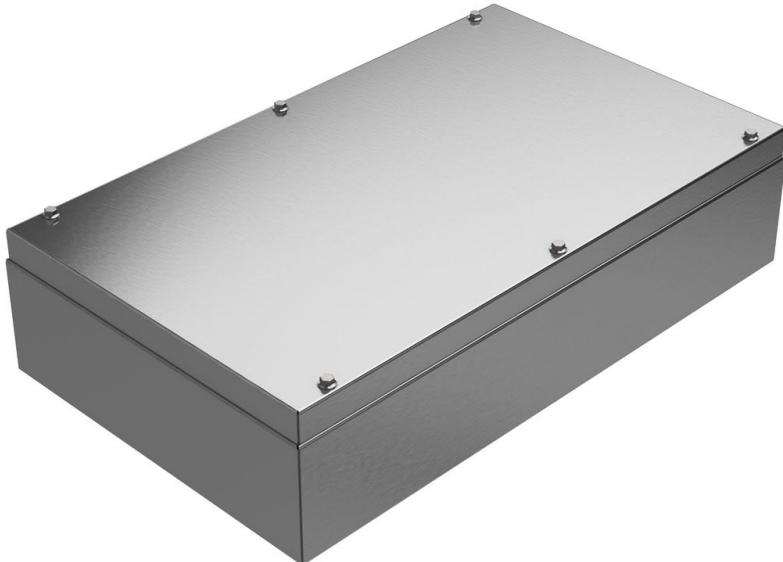

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Die Edelstahlgehäuse sind besonderes für den Einsatz in aggressiven Atmosphären und hygienischen Umgebungen geeignet. Der Aufbau der Gehäuse und die Beschaffenheit der Oberfläche ermöglichen zusätzlich eine optimale Reinigung. Durch die Schutzart IP66 ist das Gehäuse wassererdicht und schützt die eingebauten Komponenten zuverlässig vor Staub. So sind die Edelstahlgehäuse für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Der Verschluss des Gehäuses und die Verbindung zwischen Deckel und Unterteil werden mit robusten Schrauben fixiert. Zusätzlich bieten Montageplatten und Tragschienen die Möglichkeit, Einbauten im Gehäuse zu integrieren.

Allgemeine Spezifikationen

Anwendung	Universalgehäuse
Material	Edelstahl 304
Farbe	Geschliffen, Korn 320
Farbe Deckel	Geschliffen, Korn 320
Handheld	Nein
Flansche	Nein
Abgeschirmt	Nein
Anzahl an Knockouts	0
Transparenter Deckel	Nein
Explosionssicher	Nein
Features	Geschraubter Deckel, chemikalienbeständig
Material Schrauben	Edelstahl
Temperaturbereich (dauerhaft)	-60 - +200°C

Mechanische Spezifikationen

Material Dichtung	Silikon
Außenabmessungen Höhe	300 mm
Außenabmessungen Länge	500 mm
Außenabmessungen Breite	120 mm
Außenabmessungen	300 mm x 500 mm x 120 mm
Gewicht	5,76 kg
Materialstärke	1.25 mm

Schutzklasse

IP	IP66
IK	IK09

Zusatzinformationen

EAN	4057624084240
Zulassungen	Auf Anfrage

Ähnliche Produkte

Best.- Nr.	Marke	Produktnname	Material	Farbe	Geschirmt
213-4059	RS PRO	RS PRO Edelstahlgehäuse, scharnierter Deckel, 300x500x120mm	Edelstahl 304	Geschliffen, Korn 320	Nein
213-4056	RS PRO	RS PRO Edelstahlgehäuse, geschraubter Deckel, 400x300x120mm	Edelstahl 304	Geschliffen, Korn 320	Nein
213-4060	RS PRO	RS PRO Edelstahlgehäuse, scharnierter Deckel, 300x600x120mm	Edelstahl 304	Geschliffen, Korn 320	Nein