

产品包装

01双电版



工具箱



GDS 18V-350



GAL 18V-20充电器*1



18V 4.0Ah电池*2

全金属夹头

结实耐用





BOSCH



强劲紧凑 攻坚作业

博世重载级锂电无刷电钻GSR 18V-50

GSR 18V-50 Professional



专业领域 轻松面对



全新无刷马达平台



低摩擦,低噪音



无需更换碳刷



通过80小时,负载耐久
不间断测试

严选汽车工程级塑料



汽车工程级塑料

环保无害，强韧坚固



灵巧机身设计


183mm机身长度，小巧便携



加强筋设计

稳固核心部件，结实耐用

升级开关 耐用经济

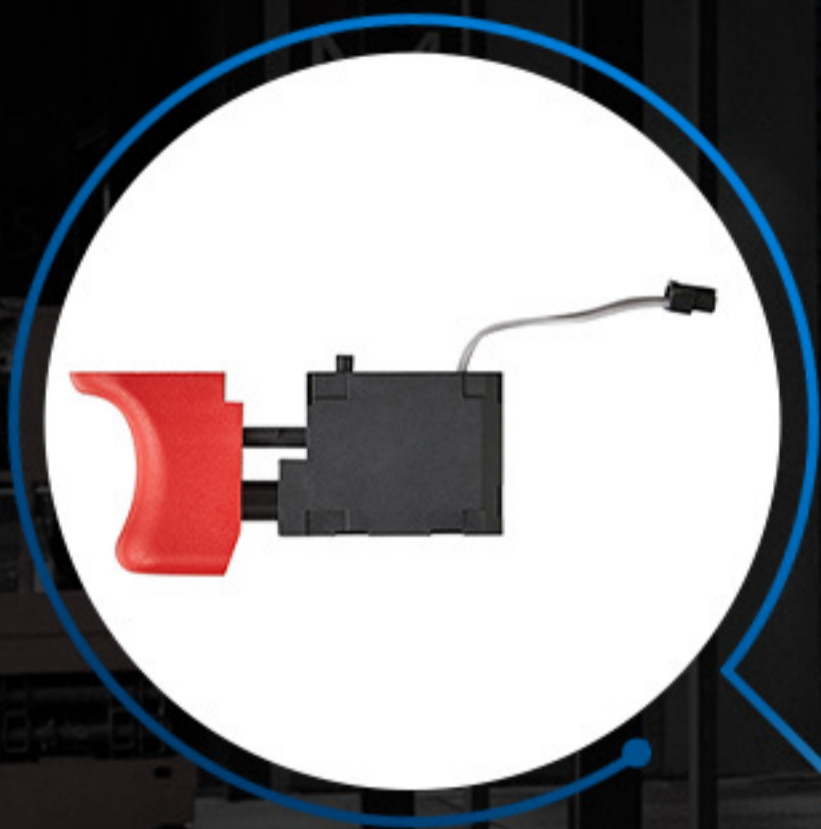

电信号开关

避免机械式开关触点失效，无惧频繁起停
大幅提高使用寿命



分离式设计

开关万一损坏可单独更换，经济实惠



IEC 62841安全认证

通过国际电工委员会IEC 62841安全认证，安全可靠



全新快充 专业收纳

新款GAL 18V-40充电器
2.0Ah电池充满电仅需35分钟



博世锂电 安全可靠



大胆用

博世ECP电子电池保护技术能够在机器使用时通过软硬件实时监测电流、电压、温度和漏电，有效防止锂电池在不合适条件下的使用，甚至爆炸，保障使用者安全。



放心充

博世ECP电子电池保护技术通过软硬件可实时监测电池充电情况，有效防止不合适条件下的使用以及电池过充，延长使用寿命，保障安全

博世无刷锂电电钻

双模式切换

起拧螺丝/平钻钻孔

双速齿轮箱

两档转速和扭矩调节

全金属夹头

耐用可靠的选择

全新无刷马达

高效节能低噪音

信号控制开关

耐用且可单独更换

高强度加强机身

加强筋机身适应高强度作业需求

高亮度LED灯

无惧黑暗作业

人体工学软胶握把

大面积高级弹性软胶覆盖及人体工学设计，握持舒适



产品参数

GSR 18V-50



注：手工测量,以实物为准

最大钻孔直径:	35毫米 (木材) / 13毫米 (金属)
空载转速:	0-460转/分钟 (1档) 0-1800转/分钟 (2档)
最大扭矩:	50牛顿米 (硬扭) 28牛顿米 (软扭)
电池电压/容量:	18伏/2.0安时
充电器:	GAL 18V-40
充电时间:	35分钟