

# FI / Personenschutz Aluminium Steckdosenleiste 4-fach mit Schalter

Art-Nr.: 0821x00042033 (3 m Zul.)

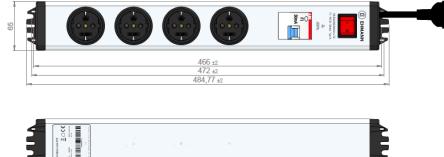


Edles, transparent eloxiertes Aluminiumgehäuse, matt  
Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund  
Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm  
3 m Zuleitung mit Winkelstecker  
Personenschutz durch FI Schutzschalter 30mA  
Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters  
Endkappe mit Befestigungsmöglichkeit



## FI / Personenschutz Aluminium Steckdosenleiste 4-fach mit Schalter

### Technische Daten

| 3.600 W<br>Leistung   | 230 V ~ (+/-10%) / 50 Hz<br>Nennspannung  | 16 A<br>Nennstrom |
|---|---|-------------------|
| Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup><br>Stecker: CEE 7/7 Stecker, abgewinkelt Typ EF<br>Steckdosen: Schutzkontakt Typ F<br>Schalter: 2-polig, beleuchtet<br>Energieverbrauch Schalter: < 0,5 W<br>Personenschutz: FI-Schutzschalter (30 mA)<br>Schutzart: IP20 | <br><br> |                   |
|    |   |                   |
| (Abbildung ähnlich)   |   |                   |
| Art.-Nr. 0821x00042033 (3 m Zul.)   | EAN 4012096013211   | VPE 10            |
| 484 x 65 x 63 mm<br>Abmessung (L x B x H)<br>466 mm<br>Befestigungsmaß X  |   |                   |