




Every part matters



BOÎTIER Ex EN ALUMINIUM

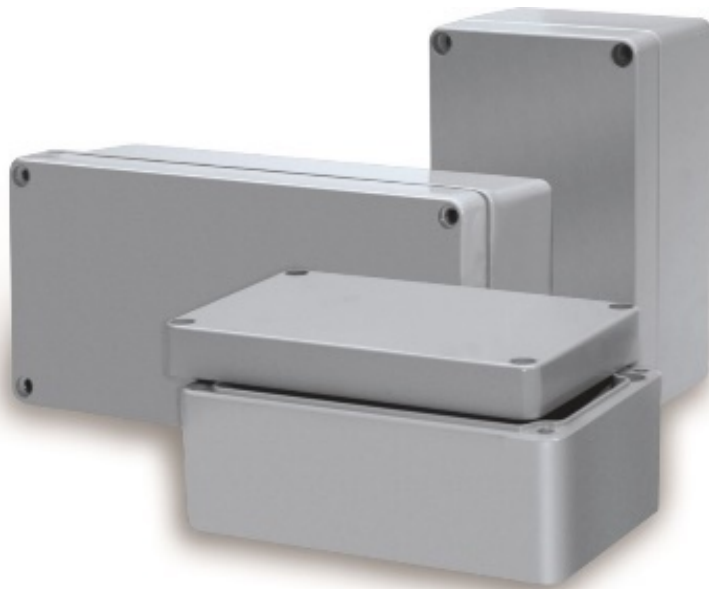

Données techniques

Matière	AlSi12, conformément à DIN EN 1706
Coloris	RAL 7001, 7031, 7032, 7035, 7038, Black RAL 9004 Couleurs spéciales sur demande
Indice de protection	IP 66 conformément à IEC 60529 IP67 et IP68 sur demande
Joint	Joint en Silicone
Vis du couvercle	Acier inoxydable 1.4301 (A2), Imperdables (M4/M6)
couple de serrage	4 Nm à 5 Nm
résistance aux chocs	énergie d'impact de 10 Joules - IK 09 conformément à EN 60068-2-75
la température de service	-60 °C à +140 °C (Joint Silicone)
Surface	Peinte

Ex marquage

Composant

II 2G Ex eb IIC Gb
 II 2D Ex tb IIIC Db IP66
 SIRA 18 ATEX 3261U
 IECEX SIR 18.0070U

Équipement

II 1GD / II2GD
 Ex eb IIC T6...T4 Gb
 Ex eb ia IIC T6...T4 Gb
 Ex tb IIIC T85°C, T100°C, T135°C Db
 Ex ia IIC T6...T4 Ga
 Ex ia IIIC T85°C, T100°C, T135°C Da
 SIRA 19 ATEX 3015X
 IECEX SIR 19.0020X


Liste des tailles - Aluminium (Ex)

	O--> Oui			Accessoires Standard				Certification			
RS PRO Réf produit	Dimensions externes (mm)			Plaque de monta	Support s externes	Barrette DIN pour les		IP 66	IP 67	IP 68	Indice IK
	Longu	largeu	Haute			TS15	TS35				
1228918	98	64	34	-	-	-	-	O	O	O	IK 09
1228922	150	64	34	-	-	-	-	O	O	O	IK 09
1228917	58	64	34	-	-	-	-	O	O	O	IK 09
1228919	75	80	57	O	-	O	-	O	O	O	IK 09
1228931	125	80	57	O	-	O	-	O	O	O	IK 09
1228925	175	80	57	O	-	O	-	O	O	O	IK 09
1228924	250	80	57	O	-	O	-	O	O	O	IK 09
1228916	100	100	81	O	O	O	-	O	O	O	IK 09
1228934	160	100	81	O	O	O	-	O	O	O	IK 09
1228935	122	120	81	O	O	-	O	O	O	O	IK 09
1228928	220	120	81	O	O	-	O	O	O	O	IK 09
1228920	122	120	91	O	O	-	O	O	O	O	IK 09
1228933	220	120	90	O	O	-	O	O	O	O	IK 09
1901873	140	140	90	O	O	-	O	O	O	O	IK 09
1901875	200	140	90	O	O	-	O	O	O	O	IK 09
1228926	160	160	91	O	O	-	O	O	O	O	IK 09
1228930	260	160	90	O	O	-	O	O	O	O	IK 09
1228929	360	160	90	O	O	-	O	O	O	O	IK 09
1901874	180	180	100	O	O	-	O	O	O	O	IK 09
1901877	280	180	100	O	O	-	O	O	O	O	IK 09
1228927	230	200	110	O	O	-	O	O	O	O	IK 09
1228932	280	230	110	O	O	-	O	O	O	O	IK 09
1228923	330	230	111	O	O	-	O	O	O	O	IK 09
1901876	230	200	180	O	O	-	O	O	O	O	IK 09
1228921	330	230	111	O	O	-	O	O	O	O	IK 09
1901879	400	310	110	O	O	-	O	O	-	-	IK 09
1901880	400	310	180	O	O	-	O	O	-	-	IK 09
1901881	600	310	110	O	O	-	O	O	-	-	IK 09
1901882	600	310	180	O	O	-	O	O	-	-	IK 09
1901878	400	230	110	O	O	-	O	O	-	-	IK 09

Accessoires de montage



Plaques de montage

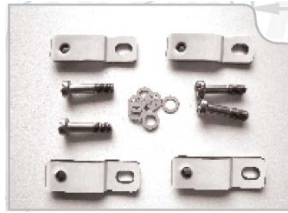

Supports de montage



DIN Rail



Charnières internes.



Charnières externes

Personnalisation

