



STL
KABELHALTER

Artikel Nr.	"A" mm	"B" mm	Kabel Ø mm
STL-120-3-01	4.8	13.1	3.0
STL-120-8-01	12.7		
STL-120-12-01	19.1		
STL-120-16-01	25.4		
STL-120-20-01	31.8		
STL-250-3-01	4.8	19.1	5.1 - 7.6
STL-250-8-01	12.7		
STL-250-12-01	19.1		
STL-250-16-01	25.4		
STL-250-20-01	31.8		
STL-350-3-01	4.8	23.1	7.6 - 10.2
STL-350-8-01	12.7		
STL-350-12-01	19.1		
STL-350-16-01	25.4		
STL-350-20-01	31.8		
STL-450-3-01	4.8	27.7	10.2 - 12.7
STL-450-8-01	12.7		
STL-450-12-01	19.1		
STL-450-16-01	25.4		
STL-450-20-01	31.8		
STL-600-3-01	4.8	32.5	12.7 - 15.2
STL-600-8-01	12.7		
STL-600-12-01	19.1		
STL-600-16-01	25.4		
STL-600-20-01	31.8		
STL-750-3-01	4.8	36.8	17.8 - 20.3
STL-750-8-01	12.7		
STL-750-12-01	19.1		
STL-750-16-01	25.4		
STL-750-20-01	31.8		

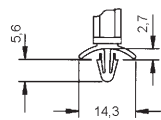


Bohrung: $\varnothing 4.0 \pm 0.08$
LP-Stärke: 0,8 - 2,0 mm

STL

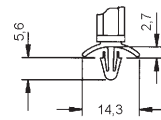


Bohrung: $\varnothing 4.0 \pm 0.08$
LP-Stärke: 0,8 - 2,0 mm

STL-1

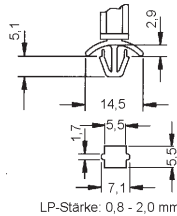


LP-Stärke: 0,8 - 2,0 mm

 STL-2




Bohrung: $\varnothing 7,9 \pm 0,08$
min. LP-Stärke: 6,4 mm

STL-3

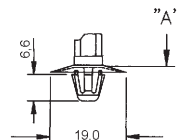

Bohrung: $\varnothing 6,5 \pm 0,08$
LP-Stärke: 0,8 - 1,6 mm

STL-5

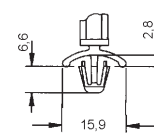

Bohrung: $\varnothing 6,0 \pm 0,08$
LP-Stärke: 0,8 - 2,0 mm

STL-6

UL N° E71558 außer Art. STL-5 und STL-6

Material: Nylon 6/6 - natur, UL 94 V-2, RMS-01
oder
Nylon 6/6 - natur, UL 94 V-0, RMS-19
VPE: 1.000 Stk.

Bestellinfo:

STL 1 450 12 01

Artikel Kopfform Kabel Ø Maß "A" Materialcode