

8350-6005
3448-8D50A

デルタコネクタ メス型 1.27mmピッチフラットケーブル用 (50極)

1.27mmピッチフラットケーブルや先端がフラット加工された丸ケーブルに適合
一括圧接で結線、デージーチェーンにも対応
低背設計
#4-40タッピングつきマウンティングフランジ

RoHS Compliant



[材料及び処理]	部品名	材料及び処理	備考
	コンタクト	銅合金 ニッケル下地金めっき	金めっき、接触部のみ0.76 μm
	ボディ	ガラス強化ポリエステル	UL94V-0、灰色
	シュラウド	スチール	錫合金めっき処理
	カバー	ガラス強化ポリエステル ライナー紙付感圧粘着剤	UL94V-0、灰色
	ストreinリリース	ステンレススチール	
[適合対象]	アクセサリ	コネクタ	ケーブル
	引き抜きタブ J3490-5	デルタコネクタ オス型	1.27mmピッチ 28AWGより線
[各種特性]	項目	特性	
	定格温度	- 55 ~ +105	
	耐電圧	隣接コンタクト間 1000V RMS 1分間	
	絶縁抵抗	隣接コンタクト間 1000 M 以上	
	定格電流	1A MAX.	

8350-6005
3448-8D50A

デルタコネクタ メス型
1.27mmピッチフラットケーブル用
(50極)


オーダーインフォメーション

メス型1.27mmピッチフラットケーブル用(50極) ストレインリリーフ


8350-6005

3448-8D50A


カバー

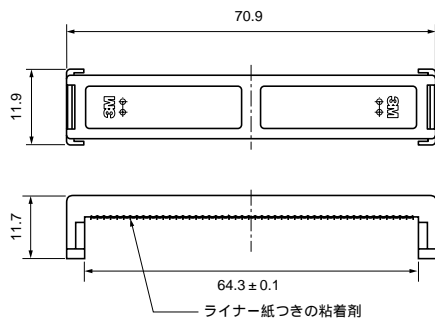

ボディ

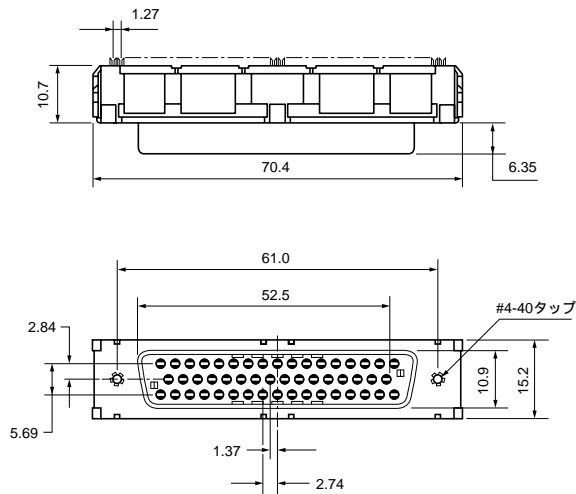

ストレインリリーフ

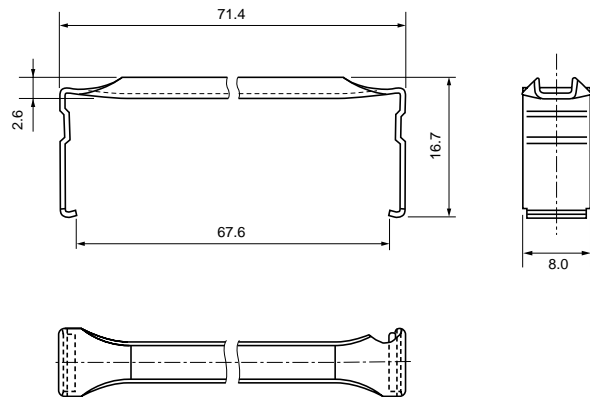

指定外寸法公差		
寸法	.0	.00
公差	±.3	±.13

単位 = mm