


# SFIL : SONDE FLEXIBLE

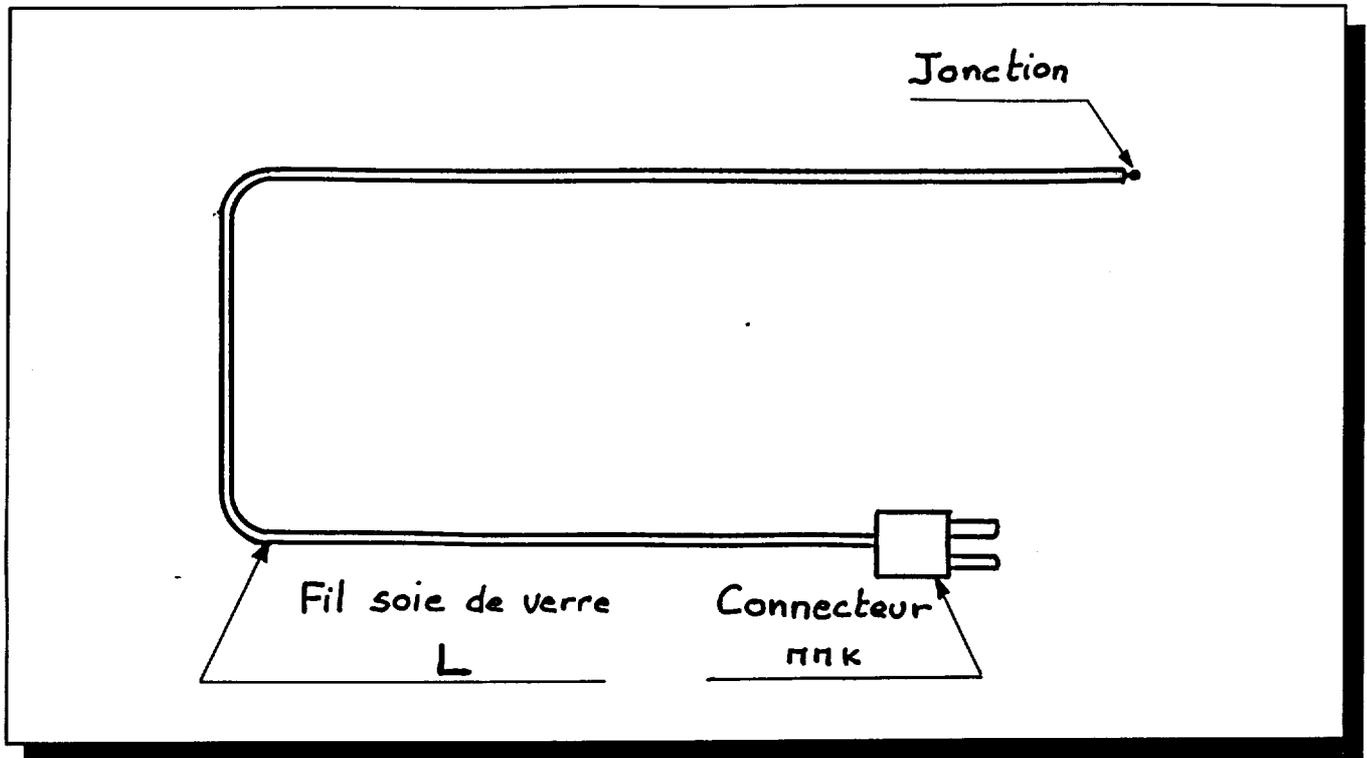

- Sonde flexible thermocouple type K
- Gaine soie de verre
- Plusieurs tailles disponibles : SFIL 1 : Longueur : 1 m  
SFIL 3 : Longueur : 3 m  
SFIL 5 : Longueur : 5 m  
SFIL 10 : Longueur : 10 m  
SFIL 20 : Longueur : 20 m
- Température maximale : 400°C
- Temps de réponse : 3 secondes (à 90% de la valeur finale)
- Applications : température ambiante d'un four, d'une enceinte climatisée,...