


Verfügbarkeit : Lieferbar

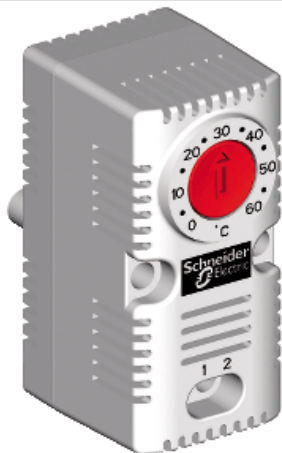

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CC
Produkt oder Komponententyp	Einfaches Thermostat
Temperatureinstellungsbereich	0-60 °C
Angezeigte Information	Temperatur in °C

Zusatzmerkmale

Eingangsspannung	250 V
Sensortyp	Bimetall
Aufbau und Typ des Anschlusses	Öffner (Ö)
Kontaktwiderstand	< 10 MOhm
Lebensdauer in Zyklen	>= 100000 Zyklen
Maximale Schaltleistung	10 A 250 V AC ohmsch 15 A 120 V AC ohmsch 30 W DC 2 A 120-250 V AC induktiv pf: 0.6
Elektrische Verbindung	4 terminals 2,5 mm ²
Montagevariante	Befestigt
Höhe	Ausserhalb : 68 mm
Breite	Ausserhalb : 33 mm
Tiefe	Ausserhalb : 44 mm
Produktgewicht	40 g
Montageort	Auf Montageplatte 35-mm-DIN-Schiene Spacial-Profil Quertraversen
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20-80 °C
Schutzart (IP)	IP20
Hysterese	7 %
Anzahl von Ausgängen	1 Ausgänge heating function
Material	PC
Farbe	Lichtgrau
Flammenfestigkeit	Self-extinguishing entspricht UL94 (material V0)

Produktzertifizierungen	UL
-------------------------	----

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------
