

6730 PREMIUM

6720 PREMIUM

6710 PREMIUM

TROIS FONCTIONS DE BASE

- . 1 POINT LATÉRAL, réversible, largeur hors tout 1000 mm, barre recoupable.
- . 2 POINTS HAUT ET BAS, réversible, largeur hors tout 1000 mm, barre recoupable, pour porte hauteur 2500 mm..
- . 3 POINTS LATÉRAL, HAUT ET BAS, réversible, largeur hors tout 1000 mm, barre recoupable, pour porte hauteur 2500 mm.

Utilisation d'un module **P12 - P12T - P13/23AV - P13/23 - P14/24** pour différentes fonctions d'ouverture de l'extérieur. (voir page 119)

TRAITEMENT ANTICORROSION :

- . Pièces internes zinguées bichromatées.
- . Barres, tringles, enjoliveurs et gâches avec revêtement peinture epoxy.

TRINGLE HAUTE pour serrures 6720 et 6730 en 2 parties permettant l'utilisation d'un kit d'allongement pour porte grande hauteur (non NF).

67000
PREMIUM

AVANTAGES

- . UNIVERSELLE
- . MODULAIRE
- . EVOLUTIVE
- . MODULE PREMIUM AVEC DEMI-CYLINDRE PROFILE EUROPÉEN STANDARD DE 30 mm X 10 mm, INTERCHANGEABLE (voir page AP2/5)
- . ESTHÉTIQUE
- . EMBALLAGE COMPACT INTÉGRANT BARRE, TRINGLES ET CACHE-TRINGLES
- . COFFRE ÉTROIT DE 37 MM
- . POSE FACILE ET RAPIDE SUR PORTE BOIS, ALU ET PVC
- . MÉCANISME BREVETÉ
- . LABEL NF QE+C EN STANDARD →
- . CONFORME À LA NORME EUROPÉENNE NF EN 1125
- . GARANTIE DÉCENNALE



APPLICATIONS

- . PORTE D'ISSUE DE SECOURS, CIRCUITS D'ÉVACUATION
- . PORTE DE COMMUNICATION À GRAND TRAFIC
- . ERGONOMIE ADAPTÉE À TOUT PUBLIC, PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE, ÂGÉES, ENFANTS.
- . PORTE BOIS, MÉTAL, PVC
- . PORTE À SIMPLE OU DOUBLE VANTAIL
- . TOUTES PORTES, STANDARD OU CFPF (LABEL NF QE + C)

67000 PREMIUM®



3 RÉFÉRENCES

**6730
PREMIUM**

**6720
PREMIUM**

**6710
PREMIUM**



NF QE+C
SUIVANT LA NORME
EN 1125
EN STANDARD



LABEL CFPF
PROCÈS VERBAL
CTICM n° 00V125
2 HEURES
EN STANDARD


**LES DÉTAILS QUI PERMETTENT DE DISTINGUER LES NOUVELLES
SERRURES ANTIPANIQUE 6700 PREMIUM ET MODULES PREMIUM**




Marquage NF QE+C
avec codification selon
la norme NF EN 1125
sur le côté pêne des
capots médians.




Marquage nouveau
logo Vachette sur les
capots médians des
antipanique et le plat
supérieur des modules

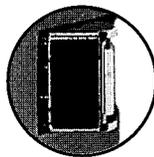

Pêne bi-matière

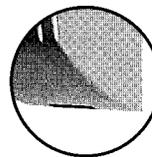


Encoche sur la partie
inférieure des modules
extérieurs.

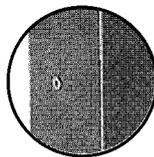

Vis de fixation des
capots médians sur le côté
externe des boîtiers.

RÉVERSIBILITÉ (à effectuer sur les 2 boîtiers)

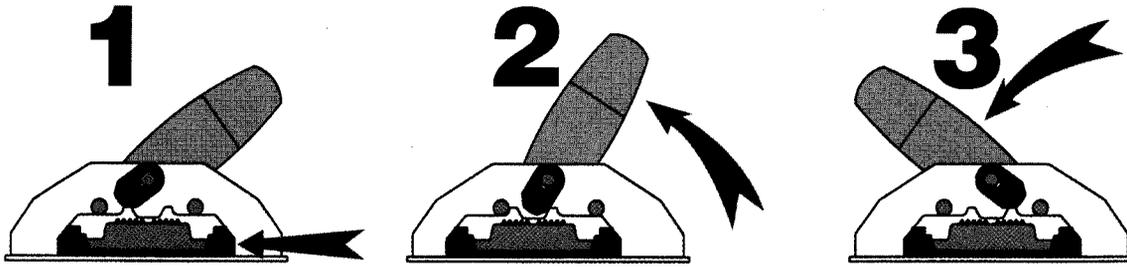

La réversibilité extrêmement simple du mécanisme de la serrure permet de limiter les stocks et évite également les retours inutiles

MODULES EXTÉRIEURS

**COMPATIBLES UNIQUEMENT
AVEC ANTIPANIQUE
6700 PREMIUM**



**FONCTION CLÉ
PRISONNIÈRE
TRÈS FACILE
À INSTALLER**

Réf. P12
Ouverture de l'extérieur par clé.

Réf. P12T
Ouverture de l'extérieur par clé, poignée de tirage non tournante.

Réf. P13/23 AV
Ouverture de l'extérieur par béquille, condamnation par clé, version béquille anti-vandalisme.


Réf. P13/23
Ouverture de l'extérieur par béquille, condamnation par clé.

Réf. P14/24
Ouverture de l'extérieur par béquille, non condamnable.

L'utilisation au choix de ces modules associés à l'un ou l'autre des 3 types de serrures ci-contre, permet d'accéder à toutes les configurations de pose pour portes à 1 ou 2 vantaux, avec un minimum de composants en stock.


Il est cependant formellement déconseillé d'associer les modules P12 et P12T aux serrures antipanique 2 points (6720 Premium) et 3 points (6730 Premium).

DEMI-CYLINDRE EUROPÉEN STANDARD

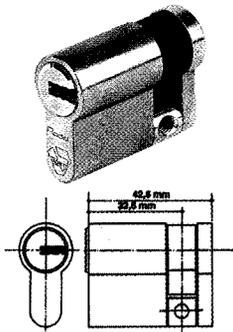


Système RADIAL NT
Réf. 5101 NT ou 5101 NT+

Emballage unitaire
Voir également documentation spécifique
CYLINDRES PROFILÉS RADIAL NT

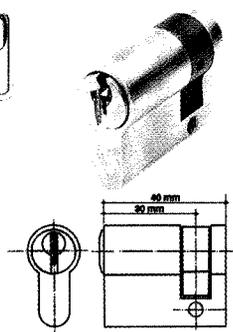

Système V.I.P.
Réf. 5101

Emballage unitaire
Voir également documentation spécifique
CYLINDRES PROFILÉS V.I.P.

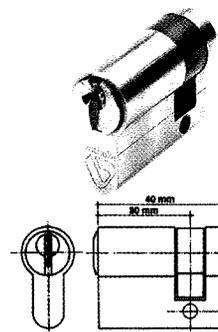

Système VACHETTE 5
Réf. 5100 ou 5101


Emballage par 10
Voir également documentation spécifique
CYLINDRES PROFILÉS VACHETTE 5

La longueur du demi-cylindre est toujours la même, quelle que soit l'épaisseur de la porte. L'adaptation de la serrure aux portes de 35 à 75 mm d'épaisseur s'effectue par simple recoupe du carré de liaison. Pour portes d'épaisseur supérieure à 75 mm, utiliser le kit réf. 71.

La vis de fixation du cylindre n'est pas accessible de l'extérieur par mesure de sécurité.

6700 PREMIUM

FINITIONS

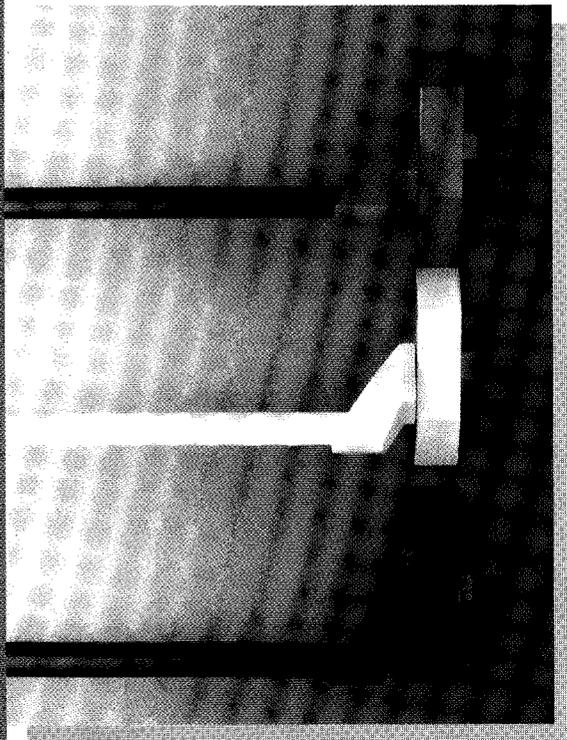

Les serrures antipanique **6700 Premium** sont disponibles en **trois coloris peinture epoxy**:

- . **Gris ton aluminium (standard)** avec barre anthracite métallisée.
- . **Blanc RAL 9016** (préciser "B") avec barre blanche.
- . **Noir satiné RAL 9005** (préciser "N") avec barre anthracite métallisée.

Autres coloris sur demande

Les modules Premium sont aussi disponibles en trois coloris peinture epoxy :


- . **Gris ton aluminium** (standard)
- . **Blanc RAL 9016** (préciser "B")
- . **Noir satiné RAL 9005** (préciser "N")

Autres coloris sur demande

GARANTIE DÉCENNALE

Les serrures antipanique 6700 Premium ont fait l'objet de tous les contrôles nécessaires pour en assurer un fonctionnement parfait. **Nous les garantissons** contre tout vice de fabrication ou défaut de fonctionnement pendant **10 ans**. Sauf cas d'abus manifeste, pose défectueuse ou usure normale, toute serrure présentant une anomalie mécanique qui empêche le fonctionnement, sera donc remplacée ou, à notre gré, réparée à titre gracieux dans nos usines sur simple demande effectuée, si possible, auprès du distributeur qui l'a fournie.

CONDITIONNEMENT

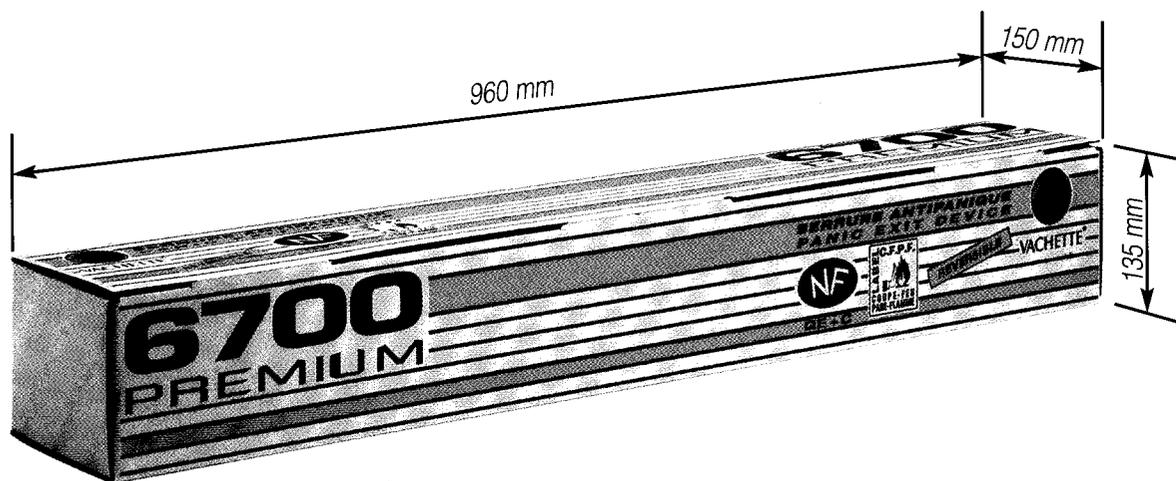


SERRURES, BARRE, TRINGLES ET CACHE-TRINGLES (DÉMONTABLES) SONT DANS LA MÊME BOÎTE

CET EMBALLAGE ORIGINAL POUR LA SERRURE ANTIPANIQUE 6700 PREMIUM SIMPLIFIE LE STOCKAGE ET PAR LÀ MÊME SA GESTION DE CELUI-CI. PAR AILLEURS, IL SUPPRIME TOUT RISQUE D'OUBLI DES ACCESSOIRES LORS DE LA VENTE.

Les **MODULES EXTÉRIEURS** sont emballés à part et **doivent être commandés séparément**. Il en va de même pour le **DEMI-CYLINDRE PROFILÉ**.

ACCESSOIRES

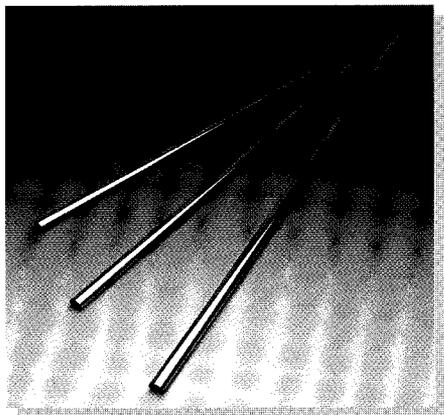

Réf. B1000

Barre seule, longueur 957 mm, pour serrure largeur 1100 mm hors tout.

Réf. B1300

Barre seule, longueur 1257 mm, pour serrure largeur 1400 mm hors tout (non NF).

Réf. B1600

Barre seule, longueur 1557 mm, pour serrure largeur 1700 mm hors tout (non NF).

Réf. 61


Gâches médiane et haute pour porte PVC (non homologuée NF).

Réf. P.69

Kit allongement grande hauteur (hors tout 3230 mm homologué NF à partir du 02.01.2002).

Réf. 71


Kit pour portes épaisses composé d'un carré et de 2 vis recoupables, pour portes de 81 à 120 mm (non homologué NF).

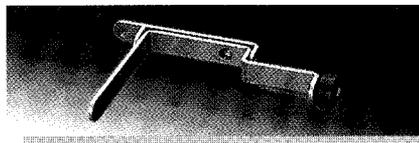

Réf. 97

Selecteur de vantail, revêtement gris anticorrosion.

CONFIGURATIONS DE POSE

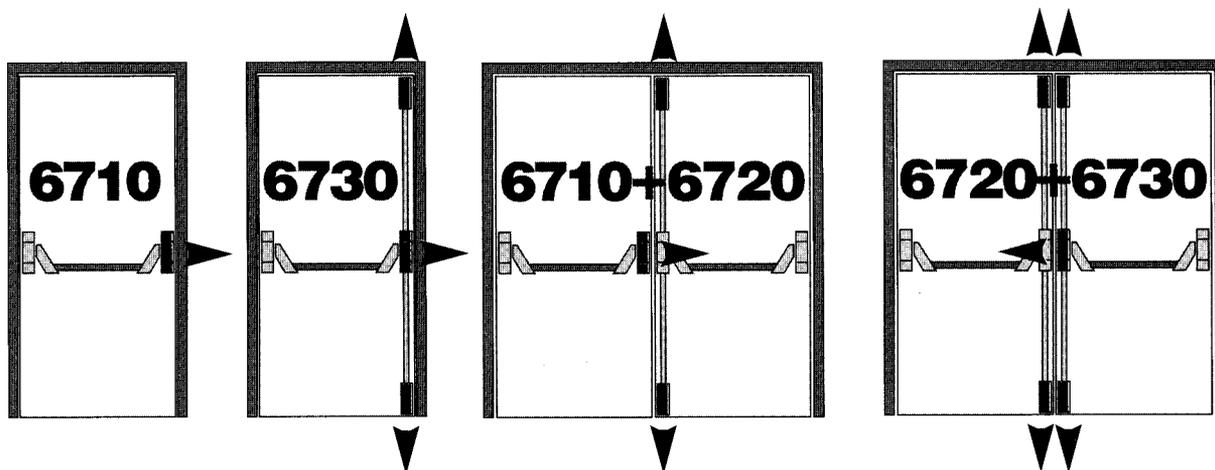

Les 3 fonctions ci-dessus peuvent s'associer à l'un ou l'autre des 5 modules extérieurs P12 - P12T - P13/23 - P13/23 AV - P14/24 et permettent de disposer d'une gamme évolutive complète.

Il est cependant formellement déconseillé d'associer les modules P12 et P12T aux serrures antipanique 2 points (6720) et 3 points (6730).

COMMANDER

Indiquer la référence de la serrure :

6710 Premium (1 point) ou 6720 Premium (2 points haut et bas) ou 6730 Premium (3 points haut et bas) ainsi que, le cas échéant, le coloris.

NB : nos serrures sont réversibles, toujours livrées à droite en Gris ton aluminium, sauf indication contraire.

Indiquer la référence du module extérieur :

P12 (M.E.C), P12T (M.E.C), P13/23 (M.E.B.C), P13/23 AV (M.E.B.C. AV) ou P14/24 (M.E.B).

Indiquer la référence du cylindre :

5100 ou 5101 V5, éventuellement RADIAL NT ou NT+, ou 5101 V.I.P.

PRESCRIRE

Les portes seront équipées de serrures antipanique 6700 Premium à **1 point latéral**, à **2 points haut et bas**, ou **3 points haut et bas, réversibles, modulables et anti-pince-doigts**.

Ouverture de l'extérieur : par béquille condamnable par **clé**, par clé seule ou par **béquille seule**. L'ouverture est effectuée par un **demi-cylindre profilé européen** de type **Vachette 5** ou **V.I.P.** de longueur 30 x 10 mm, ou encore de type **RADIAL NT** ou **NT+** de longueur 32,5 x 10 mm.


Fonction clé prisonnière possible et facile à installer permettant d'obtenir la condamnation permanente de la béquille par action de la clé.

67000 PREMIUM


67000 PREMIUM®

PLANS 6700 PREMIUM

*Pose simplifiée
mais différente
de la version
que vous
connaissiez.*

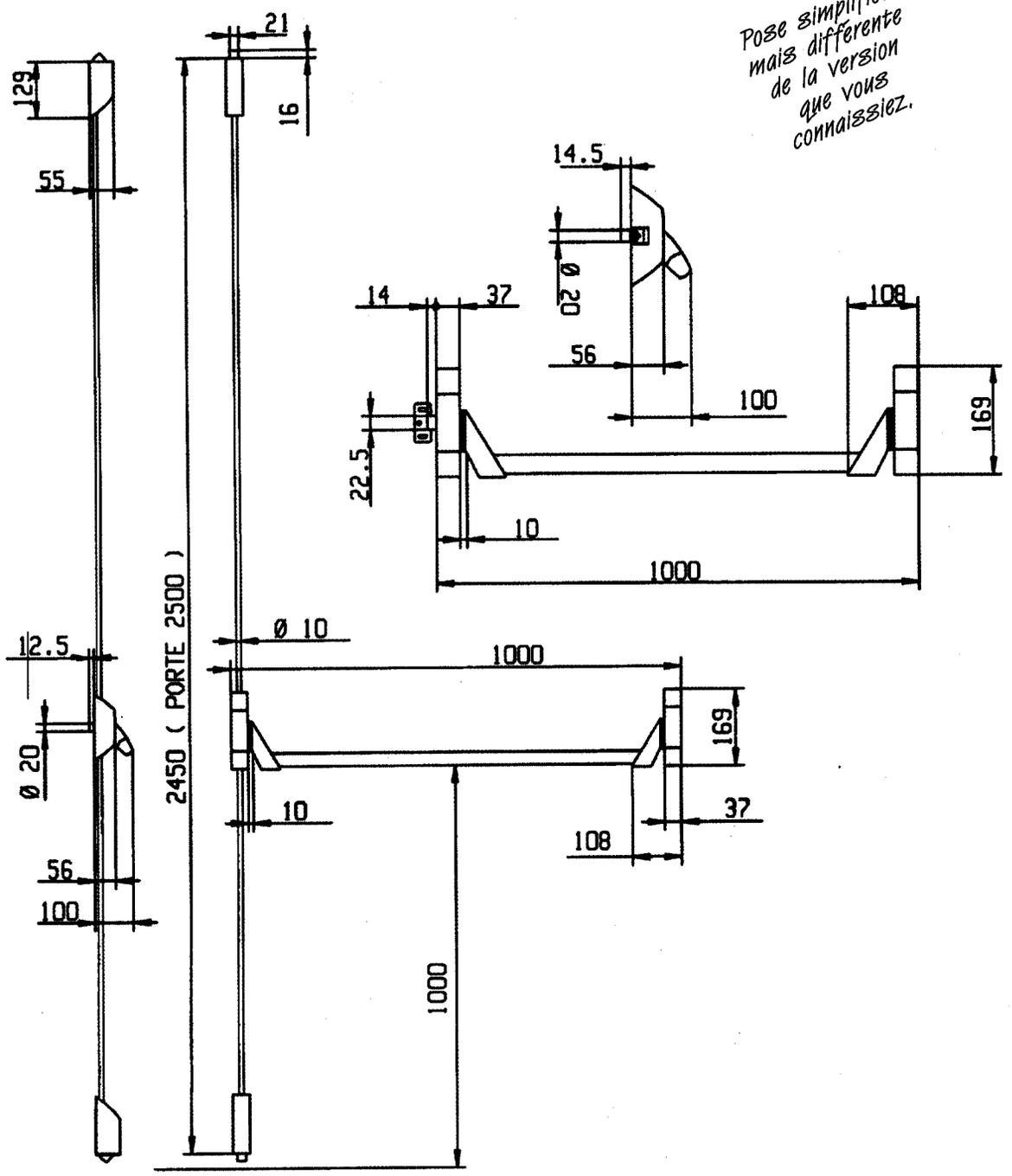

PLANS MODULES

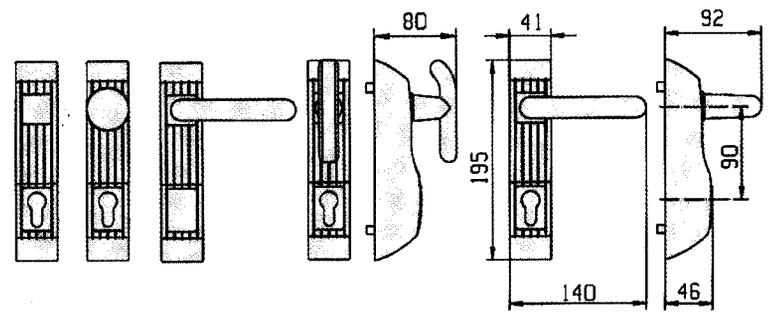

VACHETTE®

Votre sécurité est en de bonnes mains
50, rue de la Paix, 10000 TROYES
adresse postale :
B.P. 524 - 10081 TROYES CEDEX
Téléphone : 03.25.42.30.30
Télécopie : 03.25.42.31.29

VACHETTE est une société appartenant au Groupe ASSA ABLOY.

Fondée en 1852, VACHETTE est leader en FRANCE sur le marché de la serrure de sûreté et de haute sûreté. VACHETTE fabrique de nombreux produits destinés à répondre aux besoins des industries, ainsi qu'à la demande des revendeurs spécialisés, des grands magasins et des grandes surfaces alimentaires et bricolage, afin de satisfaire l'utilisateur final.

Le Groupe ASSA ABLOY est le premier fabricant et fournisseur mondial de serrures et de quincaillerie pour le bâtiment, destinées à répondre aux besoins de sécurité, de protection et de confort de l'utilisateur final.

Les textes et photos de ce document ne sont pas contractuels. Les caractéristiques et dimensions de nos produits sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis ni engagement de notre part.