


E43316



Pièce en T

T-PIPE/G1/2/L100/DN25

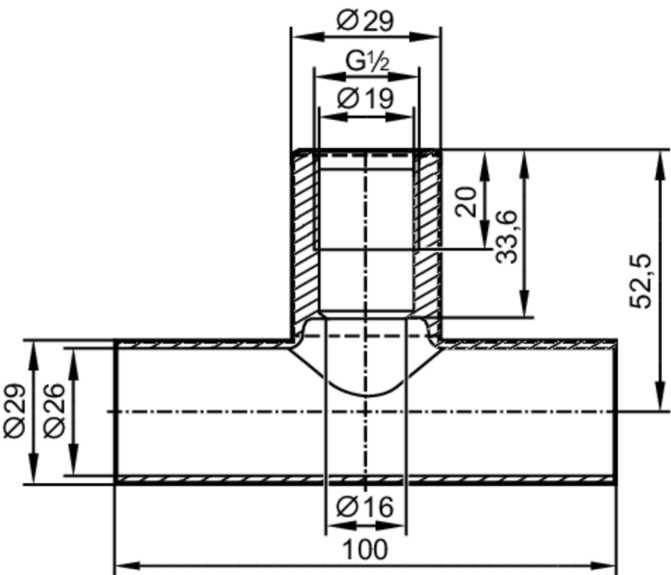

Application		
Version	pour capteurs et adaptateurs avec raccord process G ½ A	
Tenue en pression	40 bar	4 MPa
Tests / homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques		
Poids	[g]	327
Matières en contact avec le fluide	pièce en T: inox (1.4404 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz 4 µm	
Raccordement capteurs	G 1/2 cône d'étanchéité	
Raccord process	pièce en T DN25 (29 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	