

## CARACTERISTIQUES

- Retardant à la flamme
- Non desserrable
- Adapté à de nombreuses applications
- Facile à enfiler
- Matériau en nylon 66

# Serre-câble ignifuge en nylon noir de RS PRO, 550 mm x 12,7 mm

RS code commande : 811-1754



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

### Description du produit

Les serre-câbles ignifuges de RS PRO sont un type de fixation utilisé pour maintenir des éléments ensemble, principalement des câbles ou des fils électriques. Ces serre-câbles sont fabriqués en nylon 66 (également connu sous le nom de nylon 6.6) qui est classé conformément à la norme UL 94V-0, ce qui les rend parfaits pour une utilisation dans les cas où la résistance au feu est critique. Ces serre-câbles sont des fixations autobloquantes en une seule pièce qui fonctionnent comme des sangles pour garder les câbles bien rangés. Ils sont disponibles dans une large gamme de tailles et de longueurs.

### Caractéristiques


Type	Ignifuges
Couleur	Noir
Matériau	Nylon66
Application	Regroupement de fils ensemble, applications dans les industries telles que : l'industrie automobile, le transport, l'industrie aérospatiale
Comportement au feu	Ignifuges
Quantité	100

### Spécifications mécaniques

Longueur	550mm
Largeur	12,7mm
Résistance à la traction	1117.2N
Résistance maximale de l'ensemble	159mm

### Homologations

Normes Met	UL 94V-0
------------	----------

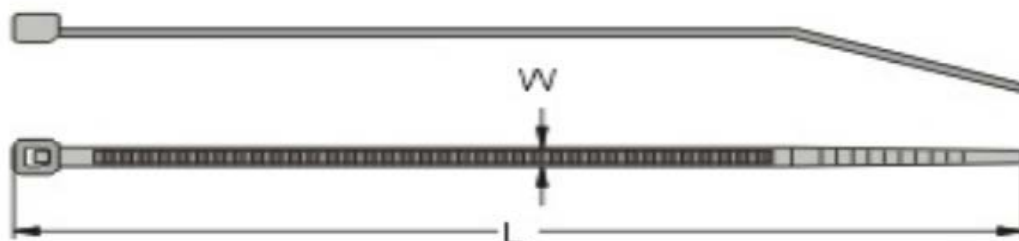

RS Article No	SIZE	Max. Bundle Dia.	Min Loop Tensile Strength		COLOR	Packsize
			lbs	kgs		
8111739	254x17.8	42	120	55	Black	50
8111741	380x12.7	105	250	114		
8111745	480x12.7	137	250	114		
8111748	280x12.7	73	250	114		
8111754	550x12.7	159	250	114		
8111773	100x2.5	22	18	8		100
8111776	150x3.6	36	40	18		
8111779	203x4.8	52	50	22		
8111782	380x7.6	105	120	55		