 



单向阀
H-QS-10
产品代号: 153465

FESTO

该型号产品适用于真空.

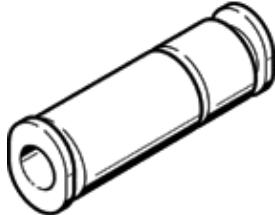

技术参数

特性	值
阀功能	单向功能
气动连接, 气口 1	QS-10
气动连接, 气口 2	QS-10
安装类型	线路安装
标准额定流量	1,480 l/min
工作压力	-1 ... 10 bar
环境温度	0 ... 60 °C
材料信息, 壳体	阳极氧化铝
壳体颜色	银
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
最小差压, 打开	0.1 bar
最小差压, 关闭	0.2 bar
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
产品重量	63 g
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS