

**G-Sicherungseinsätze**  
miniature fuse links

 
DIN 41 576 T.2

mit Kennmelder / with indicator

Keramikrohr (undurchsichtig)  
ceramic tube (non-transparent)

**M** mittelträge  
medium time-lag

verwechselbar  
interchangeable




Art.-Nr.	Bemessungsstrom rated current	max. Spannungsfall max. voltage drop mV	Kennmelderfarbe colour code	Bemessungs- ausschaltvermögen rated breaking capacity	Bemessungs- spannung rated voltage
<b>70 011 05</b>	80 mA	520	grau / grey	C $\triangleq$ 80 A bei / at 250 V 50 Hz	250 V
	100 mA	500	rot / red		
	125 mA	500	violett / lilac		
	160 mA	400	orange / orange		
	200 mA	400	blau / blue		
<b>70 010 05</b>	250 mA	375	gelb / yellow	G $\triangleq$ 1500 A bei / at 250 V 50 Hz	
	315 mA	410	schwarz / black		
	400 mA	280	braun / brown		
	500 mA	250	weiß / white		
	630 mA	220	grün / green		
	800 mA	400	grau / grey		
	1 A	350	rot / red		
	1,25 A	315	violett / lilac		
	1,6 A	480	orange / orange		
	2 A	360	blau / blue		
	2,5 A	300	gelb / yellow		
	3,15 A	250	schwarz / black		
	4 A	180	braun / brown		
	5 A	180	weiß / white		
	6,3 A	160	grün / green		
(8 A)	150	grau / grey			
(10 A)	150	rot / red			

(...) nicht genormt / not standardized

**Grenzwerte der Schmelzzeit / pre-arcing time limits**

Bemessungs- strom rated current	1,5 I <sub>rat</sub>	2,1 I <sub>rat</sub>	4 I <sub>rat</sub>	10 I <sub>rat</sub>
80 mA ... 100 mA	> 1 h	< 2 min.	0,04 s ...	5 ms ...
125 mA ... 1,25 A			0,5 s	30 ms
1,6 A ... 6,3 A	> 1 h	< 30 min.	0,06 s ...	5 ms ...
			2 s	70 ms

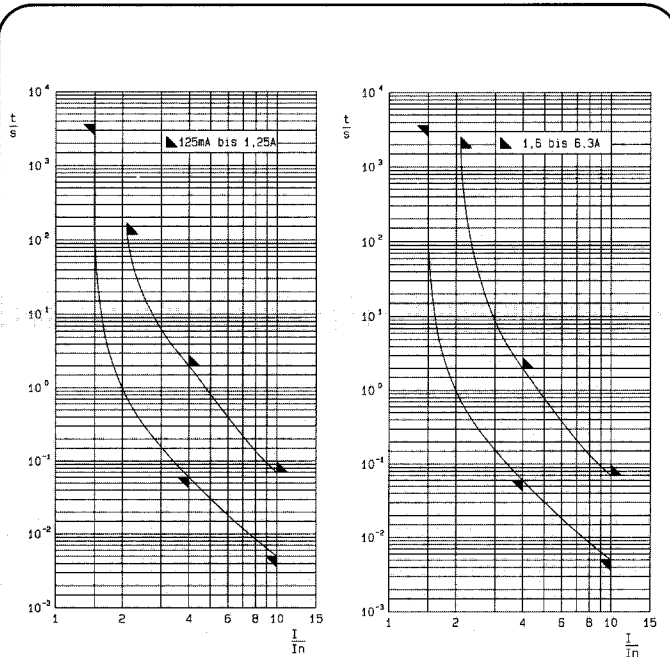

Gewicht / weight: 0,15 kg/100

Verpackungseinheit / packing unit: 100 Stück/pcs.