

製品情報

4列千鳥コネクタ変換用ユニバーサル基板 CK-1

※パターン図の縮尺率は一定ではありませんのでご注意ください。

ICカード、リボンケーブル用高密度コネクタ用

Max.120ピン用

主な仕様


寸法 60.33×101.60mm

材質・板厚 両面・ガラスエポキシ1.6t

仕上処理 スルホール 金フラッシュメッキ レジスト

パターン 列間1.905ピン間1.27mmピッチ千鳥を変換

ランド部 2.54mmピッチ
穴径0.9φ

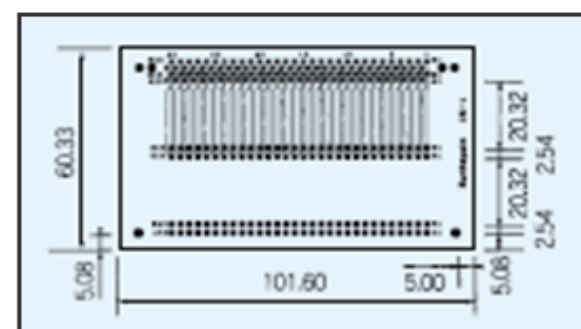

この製品は、RoHS対応製品です。

「RoHS対応」は電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関するEU指令(2002/95/EC)及びその修正指令(2005/717/EC)に基づいて判断しています。