


HK1514-RS

Douille à aiguilles

Douilles à aiguilles HK...-RS, joint à lèvre d'un côté, selon DIN 618

Information technique

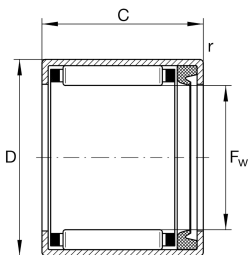

Votre alternative produit actuelle

lubrifiant	L271	Graisse (L271)
trou de lubrification	Sans	
revêtement	Sans	
joint	RS	Joint frottant d'un côté

dimensions principale & données de performance

F _w	15 mm	Diamètre sous rouleaux
D	21 mm	Diamètre extérieur
C	14 mm	Largeur
C _r	7.800 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	9.800 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	1.210 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	9.900 1/min	vitesse limite
n _{G Grease}	9.900 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
m	13 g	Poids

Dimensions

r _{min}	0,8 mm	Dimension minimum de chanfrein
------------------	--------	--------------------------------

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.



information additionnelle

LR12X15X16,5	Bagues intérieures LR adaptées
IR12X15X16-XL	Bagues intérieures IR adaptées

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche d'un côté
-  Faible encombrement