 



Datenblatt
Fiche technique
Data Sheet
Thermoleitung J
Câble de thermocouple J
Thermocouple câble J

Artikelnummer Numéro d'article Item number	9.102T.610.02X020		Anzahl Paare Nombre de pair Number of pairs	1
Norm Norme Standard	DIN EN 60584		Typ / Klasse Type / classe Type / class	J
Farbcode Code de couleur Color code	schwarz noir black	+ weiss blanc white	- Leitungswiderstand Résistance de conducteur Resistance of the conductor	7.625 Ω / m (20 °C)
Temperaturbereich Gamme de température Temperature range	-20 °C ... +450 °C		Gewicht Poids Weight	3.96 g / m



Pos.	Umschreibung	Description	Description	Querschnitt Section Cross-Section	Konstruktion Construction Construction	Abmessung Mesurage Dimension	Material Matériel Material	Bemerkungen Remarques Remarks
1	Thermo-Leiter	Cordon de thermocouple	Thermocouple conductor	0.08 mm ²	1 x 0.32 mm	Ø 0.32 mm	Fe-CuNi	
2	Isolation	Isolation	Insulation			Ø 0.65 mm	Glasseide Soie de verre Glass fibre	
3	Aussenmantel	Gaine extérieur	Outer sheath			1.15 x 1.8 mm	Glasseide Soie de verre Glass fibre	schwarzer Kennfaden identifier fil noir black identify thread

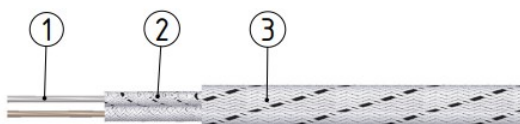

5:1



10:1