














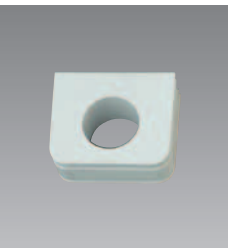



Schalterprogramme
 FEUCHTRAUM
 Switch programs
 HUMID AREA

	Beschreibung/description	arktis-weiß/arctic-white		grau/grey		BE	
		Art.-Nr.	EAN	Art.-Nr.	EAN		
	Universalschalter (Aus- und Wechselschalter) beleuchtet <i>Universal switch (off and change-over), illuminated</i>	10 AX, 250 V~	5606.0200.7	4008224338646	5606.5600.6	4008224259538	10
	Kreuzschalter , beleuchtet <i>Cross switch, illuminated</i>	10 AX, 250 V~	5607.0200.0	4008224338653	5607.5600.9	4008224259545	5
	Serienschalter , beleuchtet <i>Series switch, illuminated</i>	10 AX, 250 V~	5605.0200.4	4008224338639	5605.5600.3	4008224259521	5
	Taster (1polig, Wechsler, mit N-Klemme) beleuchtet <i>Pushbutton switch (1-pole, change over contact, N-terminal) illuminated</i>	10 AX, 250 V~	5614.0201.9	4008224354301	5614.5600.1	4008224259552	5
	Taster (1polig, Schließer mit Meldekontakt) beleuchtet <i>Pushbutton switch with separate contact illuminated</i>		5608.0200.3	4008224352864	5608.5600.2	4008224352871	5
	Jalousie-Schalter mit Umkehrsperre - elektrisch und mechanisch verriegelt Betätigungswippen mit Pfeil-Symbol <i>Venetian switch fitted with reverse block - electrically and mechanically locked. Rocker pads with arrow symbols</i>	10 AX, 250 V~	5615.0200.5	4008224338677	5615.5600.4	4008224259569	1
	Jalousie-Taster mit Umkehrsperre - elektrisch und mechanisch verriegelt Betätigungswippen mit Pfeil-Symbol <i>Venetian pushbutton switch fitted with reverse block - electrically and mechanically locked. Rocker pads with arrow symbols</i>	10 AX, 250 V~	5609.0201.3	4008224354288	5609.5601.2	4008224354523	1
	Heizungs-Hauptschalter (Aus, 2polig) rotes Sichtfenster, Schrifteinlage "Heizung-Notschalter" beleuchtet <i>Heating main switch (off, two pole) with red illuminated inscription area</i>	10 AX, 250 V~	5623.0200.0	4008224338707	5623.5600.9	4008224259583	1
	Kontrollschalter (Aus und Wechsel) rotes Sichtfenster/ Schriftfeld beleuchtet <i>Control switch with red illuminated inscription area</i>	10 AX, 250 V~	5616.0200.8	4008224338684	5616.5600.7	4008224259576	5

Beschreibung/description		arktis-weiß/arctic-white		grau/grey		BE	
		Art.-Nr.	EAN	Art.-Nr.	EAN		
<p>Gehäuse für Schlüssel-Schalter mit Aufdruck AUS/EIN, (Aus, 2-polig), mit entsprechenden Schließzylindern (nicht enthalten)</p> <p>1) Schlüssel in „0“-Stellung abziehbar 2) Schließzylinder gemäß Zeichnung verwenden (siehe technische Daten)</p> <p><i>Box for Lockable switch with symbol OFF/ON (off, two pole) only in conjunction with relevant lock (not included)</i></p> <p>1) key removable in „0“ position 2) lock to be used according to drawing (see technical)</p>	10 AX, 250 V~ IP44	5617.0201.8	4008224399654	5617.5601.7	4008224399661	1	
		Koppprofessional in FH-Verpackung					
<p>Schutzkontakt-Steckdose Klappdeckel mit Beschriftungsfeld</p> <p><i>Socket outlet 2 pole/earth hinged cover with inscription area</i></p>	16 A, 250 V~	1033.0200.7	4008224338226	1033.5600.6	4008224259392	10	
		Koppprofessional in FH-Verpackung					
<p>Schutzkontakt-Steckdose mit Sicherheits-schloss, 16 A, 250 V~ Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, abschließbar, mit Sicherheitsschloss, je Steckdose mit Schloss und 2 Schlüsseln. Weitere Schließungen möglich.</p> <p><i>Socket outlet with safety lock, 2 pole/earth, 16 A, 250 V~ lockable hinged cover with inscription area. Each socket with lock and two keys with shutter</i></p>	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1034.0200.0 1035.0200.3 1036.0200.6 1037.0200.9 1038.0200.2 1039.0200.5 1040.0200.9 1041.0200.2 1042.0200.5 1043.0200.8	4008224338240 4008224338257 4008224338271 4008224338295 4008224338325 4008224338332 4008224338363 4008224338370 4008224338448 4008224338455	1034.5600.9 1035.5600.2 1036.5600.5 1037.5600.8 1038.5600.1 1039.5600.4 1040.5600.8 1041.5600.1 1042.5600.4 1043.5600.7	4008224259408 4008224338264 4008224338288 4008224338301 4008224338318 4008224338349 4008224338356 4008224338387 4008224338417 4008224338462	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
		Koppprofessional in FH-Verpackung					
<p>2-fach-Kombination Schalter und Steckdose für senkrechte Montage Universalschalter (Aus und Wechsel), beleuchtete Schutzkontakt-Steckdose, beide Geräte mit Beschriftungsfeld</p> <p><i>Two way combination, switch and socket outlet for vertical mounting, earthed socket, 2 pole/earth and universal switch illuminated, both items with inscription areas</i></p>	10A/16A, 250 V~	1308.0200.0	4008224338578	1308.5600.9	4008224259415	5	
		Koppprofessional in FH-Verpackung					
<p>2-fach-Schutzkontakt-Steckdose für waagerechte Montage, fertig verdrahtet, beide Klappdeckel mit Beschriftungsfeld</p> <p><i>Two fold socket outlet for horizontal mounting, 2 pole/earth both sockets, prewired with hinged covers and inscription areas</i></p>	16 A, 250 V~	1312.0200.3	4008224338592	1312.5600.2	4008224259422	5	
		Koppprofessional in FH-Verpackung					
<p>3-fach-Schutzkontakt-Steckdose für waagerechte Montage, fertig verdrahtet, alle Klappdeckel mit Beschriftungsfeld</p> <p><i>Three fold socket outlet for horizontal mounting, 2 pole/earth all with hinged covers with inscription areas prewired</i></p>	16 A, 250 V~	1313.0200.6	4008224338608	1313.5600.5	4008224259439	1	
		Koppprofessional in FH-Verpackung					
<p>Schalterdose mit Blindabdeckung <i>Switch outlet with blind cover</i></p>				3713.0406.2	4008224511810	10	
		Koppprofessional in FH-Verpackung					

Schalterprogramme
FEUCHTRAUM
Switch programs
HUMID AREA

Beschreibung/description	arktis-weiß/arctic-white		grau/grey			
	Art.-Nr.	EAN	Art.-Nr.	EAN	BE	
 <p>2-fach-Schutzkontakt-Steckdose für senkrechte Montage, fertig verdrahtet, beide Klappdeckel mit Beschriftungsfeld <i>Two fold socket outlet</i> for vertical mounting, 2 pole earth both sockets prewired, with hinged covers and inscription areas</p>	16 A, 250 V~	1314.0200.9	4008224338615	1314.5600.8	4008224259446	5
		Koppprofessional in FH-Verpackung				
 <p>Lichtsignal E14, ohne Haube und ohne Leuchtmittel <i>Light signal E14</i> without bulb cover and bulb</p>	250 V max. 7 W			5618.5600.3	4008224259644	1
		Koppprofessional in FH-Verpackung				
 <p>Haube in Kuppelform für Lichtsignal E14 für Glühlampen, max. Höhe 54 mm <i>Domed bulb cover E14</i> for light signal, height of 54 mm</p> <p style="text-align: center;">grüntransparent / green transparent rottransparent / red transparent</p>	max. 250 V max. 7 W			3304.0800.0 3304.1200.1	4008224338783 4008224338813	1 1
		Koppprofessional in FH-Verpackung				
 <p>Verbindungsstück für Kombinationen zum individuellen Anreihen verschiedener Geräte, aus witterungs-, UV- und ozonbe- ständigem Material: dauerelastisches SEBS <i>Connecting element for combinations</i> for individual series connections of different devices. Made from SEBS, a permanently elas- tic, weather, UV and ozone resistant material</p> <p style="text-align: center;">lose 2 Stk. im Beutel / 2 pcs. in bag</p>		3273.0204.9	4008224467063	3273.2804.9	4008224467056	10
		Koppprofessional in FH-Verpackung				
 <p>Leuchtmittel für den Ersatzbedarf Glimmlampe für Schalter/Taster und Kontrollschalterbeleuchtung <i>Replacement bulbs</i> Glow lamps for universal switches, pushbut- tons or controlswitches illumination</p>	250 V 2 mA ca. 0,5 W	3259.0000.5	4008224352819	3259.0000.5	4008224352819	5
		Koppprofessional in FH-Verpackung				