



WORK CLEVER. CLICK TOGETHER.

Large Drawer Tool Box C1



PRODUKTDATENBLATT | PRODUCT DATA SHEET

L-BOX
CONTRACTOR

Allgemeine Daten

Bezeichnung Large Drawer Tool Box C1

Artikelnummer 6100001678

GTIN/EAN 4262403285842

Zolltarifnummer 39231090

Ursprungsland Slowenien

Produktabbildung



Produktbeschreibung

- **Kombinierte Aufbewahrung, voller Zugriff**
Fest verbaute Schublade plus zwei 120%-Auszüge für komfortablen Zugriff auf optionale L-BOXXen, W-BOXXen oder T-BOXXen
- **Durchdachte Ausstattung**
Integrierte Aluminiumschienen für Stabilität und als Andockpunkte für ProClick Werkzeugtaschen sowie M6-Innengewinde für die Anbringung von weiterem Zubehör
- **Praktisch & sicher**
Dank Cubingkonzept als stabiler Unterbau für mobile Arbeitsflächen nutzbar, durch Safety Lock mit optionalem Vorhängeschloss absperrrbar, klappbare Metallbügel für sicheren Transport
- **Systemkompatibel und mobil**
Stapelbar, verkoppelbar und kompatibel mit den Produktlinien L-BOXX Contractor, L-BOXX ProClick und L-BOXX Baseline



Revision 1.0_2025_07

Farbe / Material

Farbe

RAL 9017 Verkehrsschwarz
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 5002 Ultramarinblau

Material

① Deckel	PP
② Boden	PP
③ Schubladen	PP
④ Auszug	PP
⑤ Tragegriffe	ABS und TPE
⑥ Koppelhebel	ABS
⑦ Metallschienen	AL

Technische Daten

Außenmaße

Breite	559 mm
Tiefe	432 mm
Höhe	476 mm

Innenmaße

Breite	409 mm
Tiefe	340 mm
Höhe	419 mm
Innenmaße Auszug	438 x 359 mm

Volumen



Boden	70 l
Schublade DS	9 l (418 x 311 x 61,5 mm)

Eigengewicht	11,4 kg
Belastbarkeit Deckel	100 kg
Traglast Aluschiene	7,5 kg
Gesamtkapazität	50 kg
Zuladung Schublade	18 kg
Zuladung Auszug	18 kg
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C

Zertifikate	REACH (EG 1907/2006) PAK, N-2580
-------------	-------------------------------------

Kompatibel mit

- L-BOXX Baseline
- L-BOXX Contractor
- L-BOXX ProClick
- Insetboxsets DS

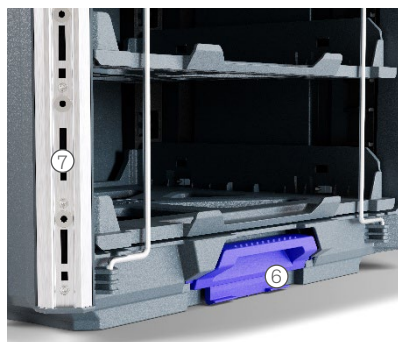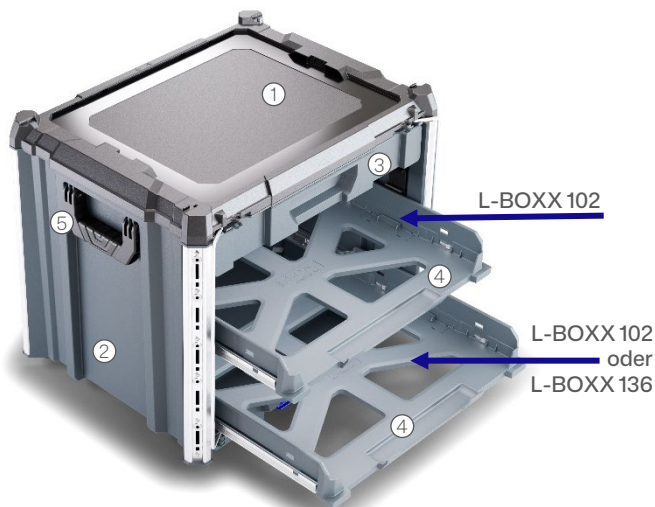



General information

Product name Large Drawer Tool Box C1

Item no. 6100001678

GTIN/EAN 4262403285842

Customs tariff no. 39231090

Country of origin Slovenia

Product image



Characteristics

- **Combined storage, full access**
Permanently installed drawer plus two 120% pull-outs for convenient access to optional L-BOXXes, W-BOXXes, or T-BOXXes
- **Well-designed equipment**
Integrated aluminum rails for stability and as docking points for ProClick tool bags, as well as M6 internal threads for attaching additional accessories
- **Practical & safe**
Thanks to the cubing concept, usable as a stable base for mobile work surfaces; lockable with Safety Lock and optional padlock; foldable metal handles for secure transport
- **System-compatible and mobile**
Stackable, connectable, and compatible with the product lines L-BOXX Contractor, L-BOXX ProClick, and L-BOXX Baseline



Revision 1.0_2025.07


Colour / Material

Colour

RAL 9017 traffic black
RAL 7016 anthracite grey
RAL 5002 ultramarine blue

Material

- | | |
|------------------|------------------|
| ① Lid | PP |
| ② Body | PP |
| ③ Drawer | PP |
| ④ Pull-out tray | PP |
| ⑤ Handles | 2K - ABS and TPE |
| ⑥ Coupling latch | ABS |
| ⑦ Metal rails | AL |

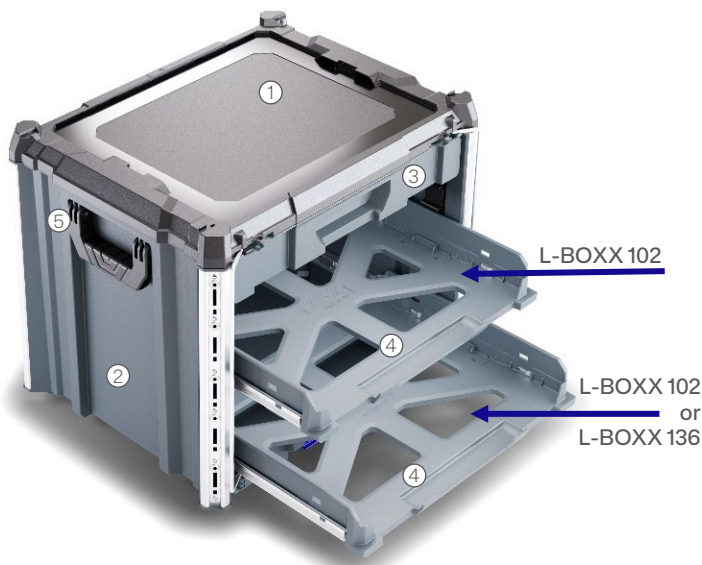

Technical Data

External dimensions

Width	559 mm
Depth	432 mm
Height	476 mm

Innenmaße

Width	409 mm
Depth	340 mm
Height	419 mm
Internal dimensions pull-out tray	438 x 359 mm

Volume Body	70 l
Volume Drawer DS	9 l (418 x 311 x 61,5 mm)

Weight	11,4 kg
--------	---------

Load capacity lid up to	100 kg
-------------------------	--------

Load capacity alu rail	7,5 kg
------------------------	--------

Load capacity drawer	18 kg
----------------------	-------

Load capacity slide-out tray	18 kg
------------------------------	-------

Loading capacity max.	50 kg
-----------------------	-------

Temperature range	-20°C bis +80°C
-------------------	-----------------

Certificates	REACH (EG 1907/2006) PAK, N-2580
--------------	-------------------------------------

Compatible with	■ L-BOXX Baseline ■ L-BOXX Contractor ■ L-BOXX ProClick ■ Organizer Bin Sets DS
-----------------	--

