

アクチュエ  
ーター

販売事業者  
Rs-online



45-2631.2AH0.000



<https://rs-online.eao.com/component/45-2631.2...>

お客様の製品:

---



## 45-2631.2AH0.000 アクチュエーター

読み込み中...

### 前面

フロント寸法:	Ø 60 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	銀
フロントベゼル 材質:	メタル

### 取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

### 操作・表示部分

レンズ 色:	緑
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 照光:	照光用
レンズ 形状:	マッシュルームヘッド
レンズ 外観:	透明

### 機械的特性

スイッチング動作:	モメンタリ
スイッチング方式:	スローメーカースイッチングエレメント
機械的寿命:	操作回数10百万回
使用周波数:	最大 3 600/h

重量: 0.055 kg

### 周辺条件

**IP前面保護等級:** IP66、IP67、IP69K  
**使用温度:** - 25 ° C ~ + 70 ° C  
**保存温度:** - 40 ° C ... + 80 ° C  
**耐衝撃性:** IEC 60068-2-27に準拠 : 正弦波半波 50 g / 11 ms  
**耐振動性:** IEC 60068-2-6に準拠 : 20 ~ 500 Hz: 5 g  
**耐候性:** IEC 60721に準拠した動作時 : 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

### 認証

**REACH:** REACH compliant

**RoHS:** RoHS compliant


### その他

**簡単な説明:** アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 60 mm, マッシュルームヘッド, 照光用, 緑, プラスチック, 透明, 丸形, 銀, メタル, モメンタリ, IP66、IP67、IP69K


**ハウジング 色:** 銀

**ハウジング 材質:** メタル

**配線図:**

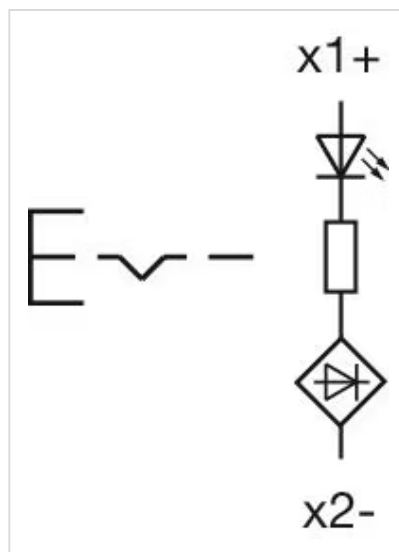

**マウントカットアウト:**

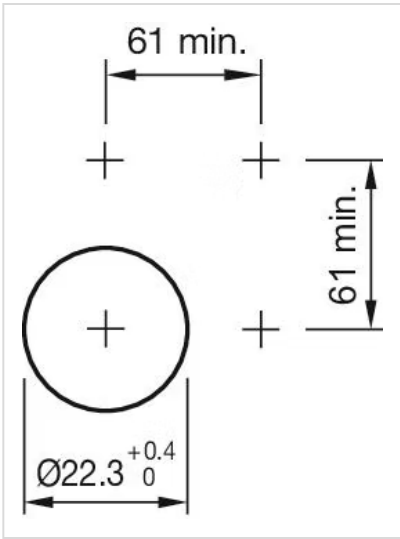

寸法図:

