

# アクチュエ ーター

704.021.5

販売事業者  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/704.021.5...>

お客様の製品:

---



## 704.021.5 アクチュエーター

### 前面

フロント寸法: Ø 29 mm

フロント形状: 丸形

### 取付け

デザイン: レイズド

取付けタイプ: パネル実装

### 操作・表示部分

レンズキャップ 色: 緑

レンズキャップ 材質: プラスチック

レンズキャップ 視覚効果: 透明

マーキングキャップ 色: カラーレス

マーキングキャップ 外観: 透明

マーキングキャップ 表面: リブ

### 電気的特性

規格: スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠

### 機械的特性

端子: ねじ端子

重量: 0.019 kg

## 周辺条件


|         |                       |
|---------|-----------------------|
| IP保護等級: | IP65前面                |
| 使用温度:   | - 40 ° C ~ + 55 ° C   |
| 保存温度:   | - 40 ° C ... + 85 ° C |

## 認証


|        |                 |
|--------|-----------------|
| REACH: | REACH compliant |
| RoHS:  | RoHS compliant  |

## その他

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 簡単な説明:    | アクチュエーター, Ø 29 mm, 丸形, ねじ端子 |
| ハウジング 色:  | グレー                         |
| ハウジング 材質: | プラスチック                      |
| 配線図:      |                             |

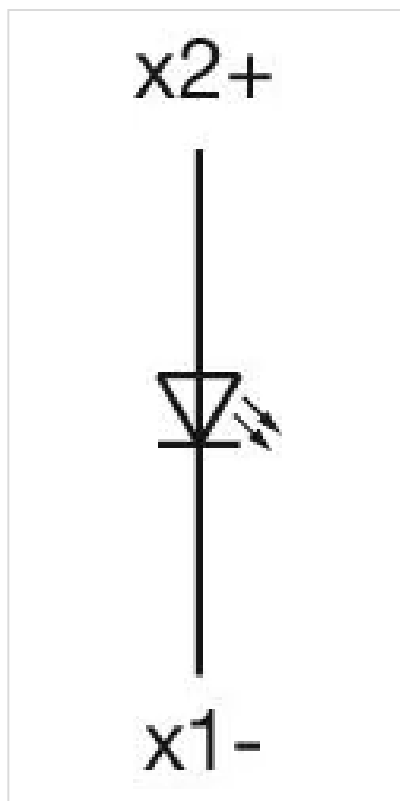

マウントカットアウト:

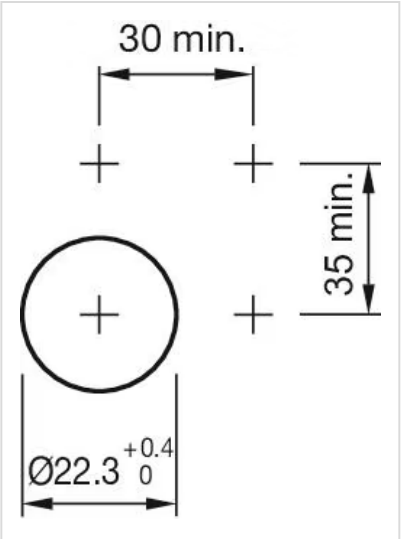

寸法図:

