 



近接スイッチ SMT-8G-NS-24V-E-2,5Q-OE

部品番号: 8065028

FESTO

磁気近接、無接点、T溝

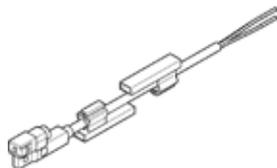

データシート

特長	値
認証	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	RoHS対応
測定原理	磁気抵抗
周囲温度	-20 ... 70 °C
出力スイッチ	NPN
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
最大出力電流	100 mA
接点容量 DC	2.8 W
短絡保護	あり
過負荷度	可能
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
誤極性保護	全ての電気配線に適用
電気接続ポート1, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート1, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート1, 芯/線数	3
出力ポートコネクタ	横
ケーブルテストコンディション	Festo規格における曲げ強さ、一定環境下で計測 要求のテストコンディション 移動チェーン：500万サイクル、曲げ半径 28 mm ねじれ方向への抵抗：30万サイクル未満±270°/0.1m
ケーブル長さ	2.5 m
配線特長	エナジーチェーン+ロボット
Material cable sheath	TPE-U(PU)
取付方法	T溝に固定 インサートタイプ
Material housing	強化PA
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 70 °C
保護仕様	IP65 IP68