




## ARCALUB-X.PINION-MD3,0-Z17-B30-G-W

Pignon lubrifiant pour chaîne

Pignon lubrifiant pour chaîne, denture droite,  
arrivée lubrifiant radiale

### Information technique

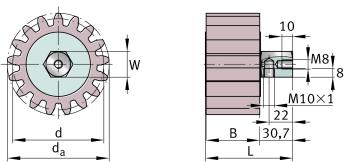

#### Votre alternative produit actuelle

Version	G	Lubrication gears, straight teeth
---------	---	-----------------------------------

#### Données techniques

Regraissage des dentures	Utilisation	
à denture droite	Design	
radiale	Alimentation en lubrifiant	
la mousse PU à cellules ouvertes	Matériaux	
$t_{op}$	-30 °C ... +140 °C	Température de fonctionnement
5 m/s	Vitesse circonférentielle max. autorisée au diamètre extérieur	
Huile et graisse jusqu'à NLGI 2	Lubrifiant	
$m$	3 mm	Module
$z$	17	Numéro de dents
$d$	51 mm	Diamètre primitif
$d_a$	57 mm	
$B$	30 mm	
$L$	61,4 mm	
$\approx m$	0,4 kg	Poids