

 

近接スイッチ SIEN-M5B-PS-K-L

部品番号: 150370

★ Core product range

誘導形、ノスイッチングギャップが標準の場合用

FESTO

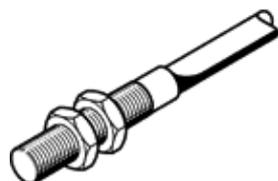

データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 適合または準拠規格 | EN 60947-5-2 |
| 認証 | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CEマーク | EU-EMVガイドライン準拠 |
| 材質 | 銅、PTFEフリー RoHS対応 |
| 公称切換距離 | 0.8 mm |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C |
| 定条件時の繰り返し精度 | 0,01 mm |
| 出力スイッチ | PNP |
| スイッチング機能 | ノーマルオープン接点 |
| スイッチング周波数 | 5,000 Hz |
| 最大出力電流 | 200 mA |
| 短絡保護 | パルス |
| 使用電圧範囲 (DC) | 10 ... 30 V |
| 誤極性保護 | 全ての電気配線に適用 |
| 配線方式 | ケーブル 3芯式 |
| ケーブル長さ | 2.5 m |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| サイズ | M5x0,5 |
| 取付方法 | フラッシュ |
| 質量 | 33.6 g |
| Material housing | PA ステンレス |
| 切換状態表示 | 黄色LED |
| ケーブル可動時の周囲温度 | -5 ... 70 °C |
| 保護仕様 | IP67 |
| サージの強さ | 1 kV |
| 耐酸性クラス : CRC | 4 - 腐食ストレス最大 |
| 汚染度 | 3 |