


MERKMALE

- **Schnelle und einfache Installation**
- **Saubere graue Oberfläche**
- **Bis zu 85 °C Betriebstemperatur**
- **Hohe Stoß-/Warmfestigkeit**
- **4 mm Schlitzabstand**

Grauer RS PRO RS Pro Plattenkanal mit Schlitz - offener Schlitz, B40 mm x D40mm, L2m, PVC

RS Best.-Nr. 758-9229

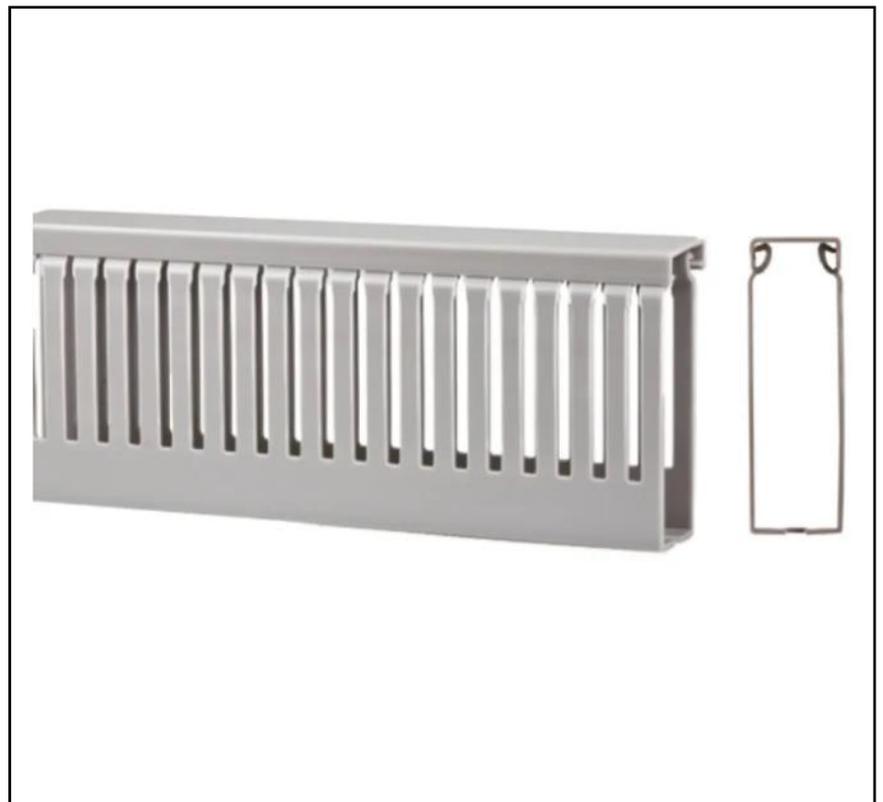

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von

Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Der schmale RS Pro Kabelkanal mit offenem Schlitz ist aus grauem PVC gefertigt und sorgt für eine saubere, moderne Oberfläche in jedem Arbeitsbereich. Vorteile von PVC-Kabelkanälen sind hohe Stoßfestigkeit, Verformungsfestigkeit, selbstverlöschend und die ability zum Reinigen. Die flache Rückseite ermöglicht die Befestigung am Bereich, an dem der Kabelkanal angebracht werden soll, was eine einfache und dennoch effektive Installation und eine sichere Kabelorganisation ermöglicht. Unser Kabelkanal hat eine schmale Gehäuseform mit einer maximalen Betriebstemperatur von 85 °C, ideal für alle Ihre Kabel- und Zubehörmanagementanforderungen und bietet gleichzeitig eine perfekte Oberfläche.

Allgemeine

Kabelkanal-/Kettenausführung	Geschlitzter Plattenkabelkanal
Werkstoff	PVC
Farbe	Grau
Brandverhalten	Selbstverlöschend
Anwendungen	Büros und Innenarbeitsplätze, in verschiedenen Längen, Elektrowerkstätten, Schulen, Krankenhäuser, Hotels und überall dort, wo Kunden zwischen Kabeln laufen

Mechanische

Länge	2m
Breite	40mm
Tiefe	40mm
Steckplatztyp	Offen
Schlitzabstand	4mm

Betriebsumgebungsspezifikationen


Großer Betriebstemperaturbereich	Bis zu 50 °C.
Maximale Betriebstemperatur	85 °C

Zulassungen


Normen erfüllt	CE, CSA, RoHS-konform, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
-----------------------	--

Dimensions – mm

NARROW 4mm SLOT

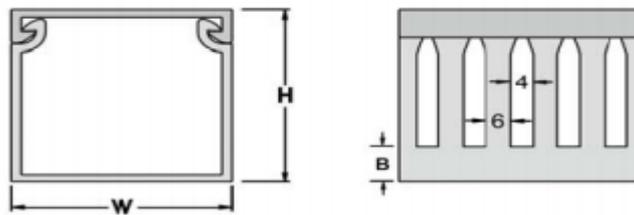

STANDARD 8mm SLOT

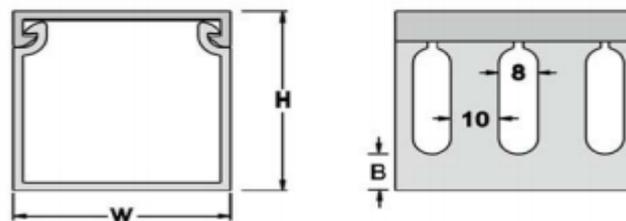

RS Stock Number	W (mm)	H (mm)	B (mm)
758-9204	25	30	6
758-9213	25	40	9
758-9216	25	60	13
758-9210	25	80	18
758-9229	40	40	11
758-9222	40	60	13
758-9226	40	80	10
758-9235	60	40	9
758-9238	60	60	13
758-9232	60	80	10
758-9241	60	100	15
758-9244	80	60	13
758-9248	80	80	13
758-9257	80	100	15
758-9250	100	40	11
758-9254	100	80	14
758-9263	100	100	16
758-9266	120	60	17

RS Stock Number	W (mm)	H (mm)	B (mm)
758-9260	15	25	6
758-9279	25	30	6
758-9272	25	40	10
758-9276	25	60	13
758-9285	25	80	19
758-9288	40	40	10
758-9282	40	60	13
758-9291	40	80	11
758-9294	60	40	10
758-9298	60	60	13
758-9308	60	80	11
758-9301	60	100	15
758-9305	80	60	13
758-9314	80	80	13
758-9317	80	100	15
758-9311	100	40	11
758-9320	100	80	13