


操作器

51-
256.0255

分销方
Rs-online

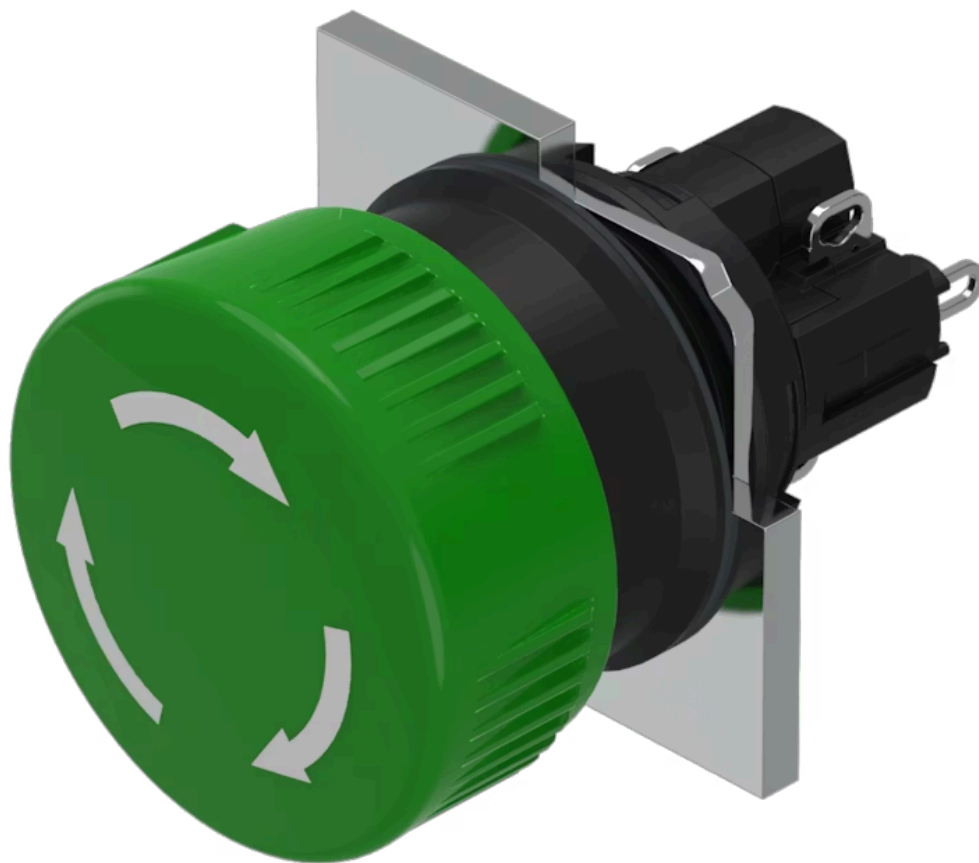

<https://rs-online.eao.com/component/51-256.02...>

您的产品:



51-256.0255 操作器

正面

正面尺寸: Ø 24,5 mm

正面形式: 圆形

安装

设计: 凸起的

安装类型: 面板安装

操作

灯罩颜色: 绿色

灯罩材质: 塑料

灯罩发光: 不发光的

灯罩形状: 蘑菇头

灯罩透明度: 不透明

电气特性

开关电压和电流: 250 VAC, 5 A (阻性)
24 VDC, 2 A (感性, L:R = 30 ms)


触点: 1 NC / 1 NO

开关额定值: 250 V @ 5 A


机械特性

端子: 焊接端子

触点材质: 金

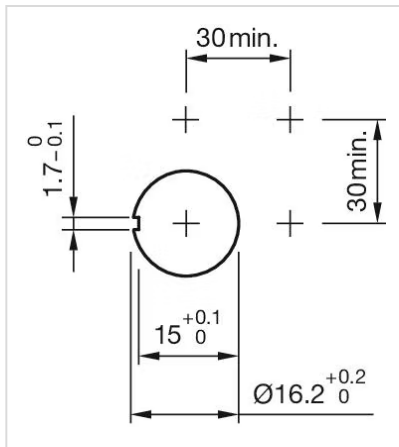

外形尺寸:

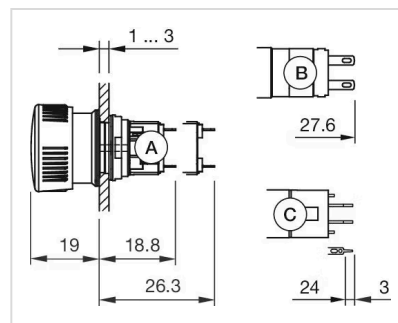

- A = 焊接端子
- B = 插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm
- C = 通用端子 2.0 mm x 0.5 mm