





FLCTEY25-XL

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs FLCTEY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P, non regraissable

X-life

Information technique

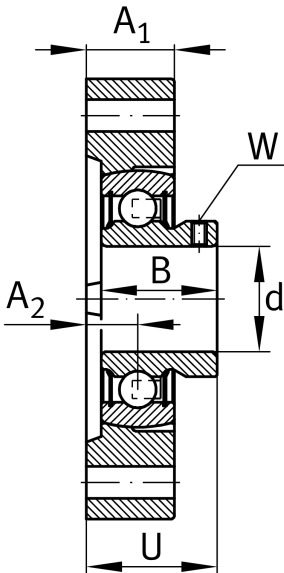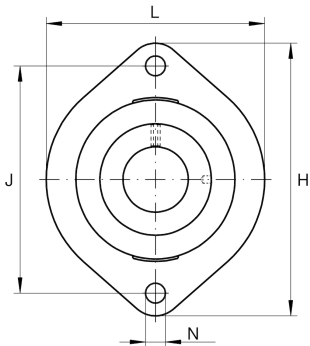

Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	25 mm	Alésage
L	71 mm	Largeur de bride
H	97 mm	Hauteur de bride
U	29,4 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	14.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	7.800 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	335 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	0,43 kg	Poids

Cotes de montage

J	76,2 mm	Distance trous de fixation
N	9 mm	Trou de fixation
W	2,5 mm	Largeur entre plats
n	2	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A ₁	19,5 mm	Épaisseur de bride
A ₂	9,9 mm	Distance piste
B	27 mm	Largeur

information additionnelle

LCTE05	Corps de palier
AY25-XL-NPP-B	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.