



Schutzkragen für Pilzdrucktaster, 40 mm, 22 mm-Design, 360°, Metall seitlich einsehbar

Produkt-Markennamen	SIRIUS ACT		
Produkt-Bezeichnung	360°-Schutzkragen		
Ausführung des Produkts	für Pilzdrucktaster 40mm, seitlich einsehbar		
Produkttyp-Bezeichnung	3SU1		
Allgemeine technische Daten			
Schutzart IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)		
Schutzart NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12		
RoHS-Richtlinie (Datum)	10/01/2014		
Bruttogewicht pro ME	38 g		
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	-40 ... +80 °C		
• während Lagerung			
Umwelt-Fußabdruck			
Umweltproduktdeklaration(EPD)	Ja		
Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt	0,593 kg		
Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung	0,625 kg		
Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb	0,235 kg		
Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life	-0,267 kg		
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen			
Tiefe	36 mm		
Zubehör			
Material des Zubehörs	Metall		
Farbe des Zubehörs	silber		
Approbationen Zertifikate			
allgemeine Produktzulassung		Prüfbescheinigungen	Sonstige



[Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis](#)

[Bestätigung](#)

Umwelt



[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1950-0DL80-0AA0>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1950-0DL80-0AA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1950-0DL80-0AA0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1950-0DL80-0AA0&lang=de

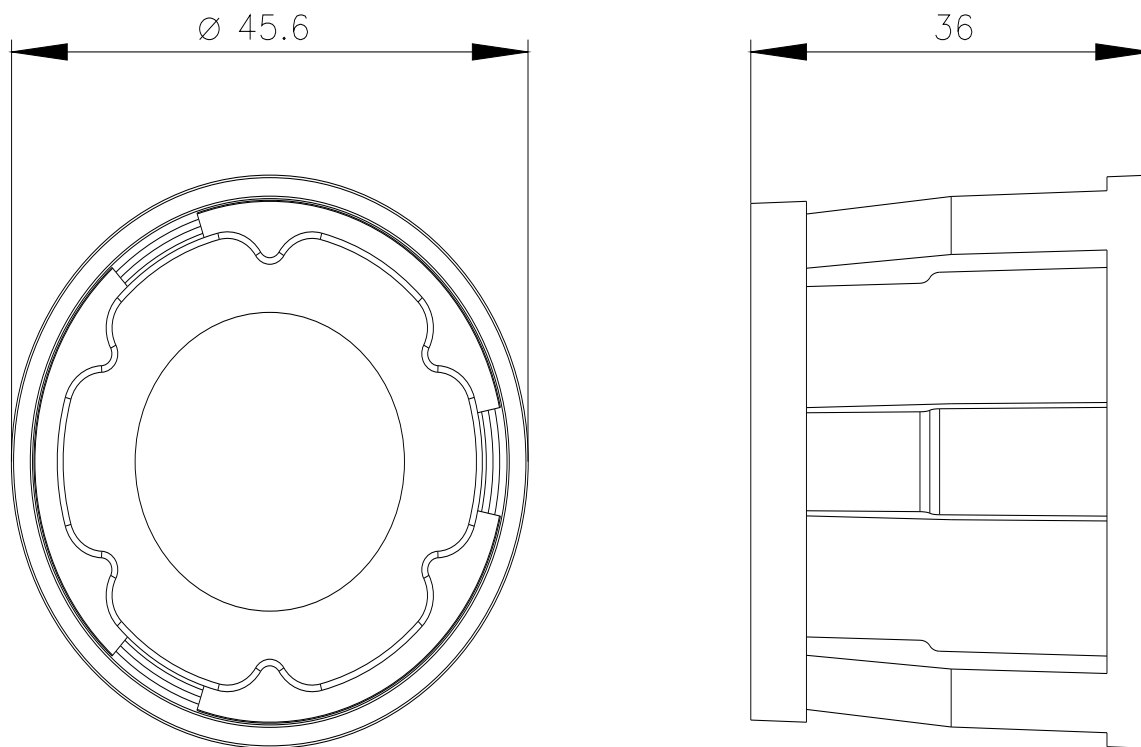

letzte Änderung:

02.04.2025 