


VISUEL(S)

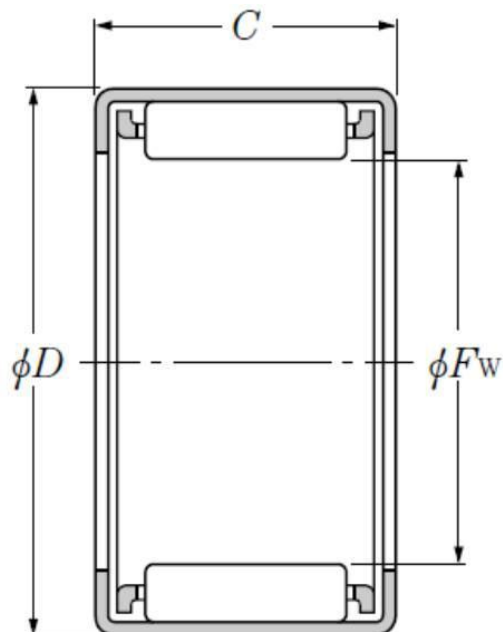


DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
Fw - Cote sous rouleaux	40 mm
D - Diamètre Extérieur	50 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure	30 mm
Référence bague intérieure	IR35X40X34
Masse	0,112 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Cr - Capacité charge dynamique	49000000 mN
C0r - Capacité charge statique	85000000 mN

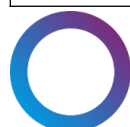

PERFORMANCE PRODUIT

N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	24000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	36000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

