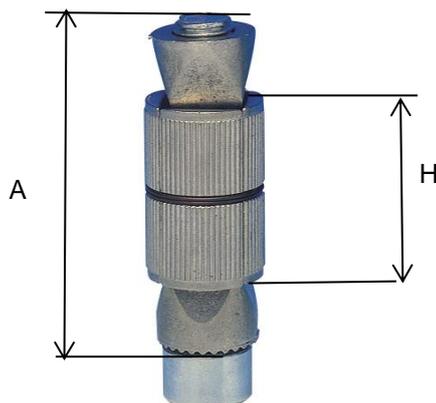


Désignation

FIXATION EXPANSIBLE METALLIQUE POUR TUBE ROND INTERIEUR DE Ø19 à 21 MM

CODE ARTICLE :**358220****958220 : sac de 2 pièces 358220**

	358220
longueur vis	90 mm
diamètre vis	CHC M12
Hauteur totale	65 mm
diamètre douille	Ø18,5mm composée de 4 ailettes retenues par fils ressort.
matière	zamak moulé
poids de la pièce	0,0850 kg
conditionnement usine	unitaire

Fixation composée de 4 ailettes et deux cones d'expansion en zamak moulé.

Fixation métal pour tube rond :

Usage : Fixation des roulettes à trou central sur les chariots et matériels tubulaires

Ensemble constitué de pièces articulées dont le profil s'adapte aux parois intérieures du tube.

Le serrage de la vis sur deux cones métalliques opposés provoque une pression à l'intérieur du tube.

La forme crantée des faces d'appui sur le tube et le capot supérieur de la roulette empêchent tout desserrage accidentel.

Epaisseur minimum requise du tube : 1,5mm.