



# BOSCH

## 两用夹头 精悍起拧

HEAVY  
DUTY  
重载级

博世锂电无刷 二合一冲击扳手起子机

### GDX 18V-200



\* 图中机器为效果展示，产品以实物为准 \*

# 两用夹头 多面玲珑

适配1/2英寸方形套筒 - 装卸螺栓  
兼容1/4英寸六角柄钻头批头 - 起拧螺丝 / 钻孔



方形套筒



六角柄套筒



六角柄钻头



六角柄批头



\* 图中机器为效果展示，产品以实物为准 \*

# 多种工况 样样出色



## 暖通工人

(起拧螺栓/  
钻燕尾钉)



## 安装工

(金属钻孔/  
起拧螺丝螺栓)



## 木工

(起拧自攻螺丝/  
木材钻孔)



## 水电工

(起拧螺栓螺丝)




\*图中机器为功能展示，产品请以实物为准\*

# 无刷电机 动力加持

最大扭矩：**200**牛顿米

空载速率：**0-3400**转/分钟

冲击频率：**0-4200**次/分钟

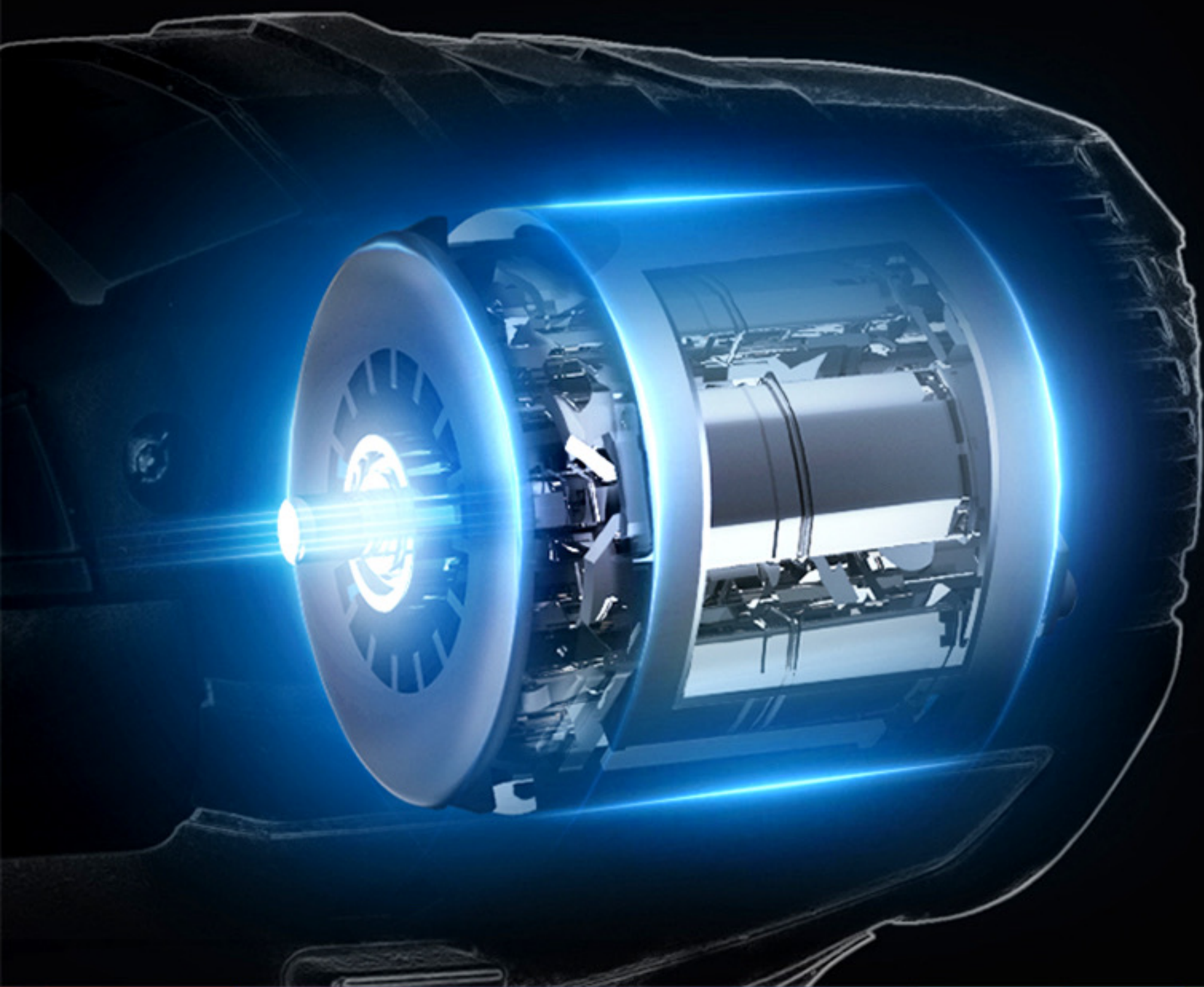

# 博世锂电科技 安全可靠



## 大胆用

博世ECP电子电池保护技术能够在机器使用时通过软硬件实时监测电流、电压、温度和漏电，有效防止锂电池在不合适条件下的使用，甚至爆炸，保障使用者安全。



# 放心充

博世ECP电子电池保护技术通过软硬件可实时监测电池充电情况，有效防止不合适条件下的使用以及电池过充，延长使用寿命，保障安全

\*以上画面仅为博世ECP电子电池保护技术原理展示，产品及零配件外观根据不同规格有所差异，请以实物为准

# 重载级 高配置

## 18V 4.0Ah锂电池

双电配置，续航不愁



## GAL 18V-40快充充电器

充满一块4.0Ah电池

仅需65分钟



## 高品质L-Case工具箱

坚韧耐用，适合堆叠

且与博世工具箱L-Boxx兼容





147mm



**轻巧短小体型  
无惧狭窄空间**

长度: **147MM** 短小机身  
重量: **1.2KG** 轻巧裸机

# 横向冲击机制 单手操作无反扭

扳手机特有的横向冲击机制  
即使**200牛米**大扭矩作业也无需担心反扭伤害



\* 图中为效果展示，产品以实物为准 \*

# 产品特点

**147mm短小机身**  
轻巧趁手，狭窄空间适用

**二合一两用夹头**  
兼容1/2英寸方形套筒  
和1/4英寸内六角

**高效无刷电机**  
告别碳刷困扰

**人体工学设计**  
握持舒适，软胶防滑

**LED照明灯**  
高亮照明，黑暗环境适应

**博世18V电池系统**  
兼容所有博世18V电池  
及博世PROCORE18V安核高能电池



# 技术参数

GDX 18V-200  
博世锂电冲击扳手



## GDX 18V-200

夹持系统	1/4英寸内六角 1/2英寸方形
最大扭矩	200牛顿米
空载转速	0 - 3,400转/分钟
冲击率	0 - 4,200次/分钟
重量(不含电池)	1.2公斤
订货编号	06019J2280

# 两电一充配置



4.0Ah电池 x 2



GAL 18V-40快充充电器 x 1



L-Case高品质工具箱 x 1