

プリント基板用コネクタ - PC 35 HC/ 5-GF-15,00 - 1762770

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

ソケット, 定格電流: 125 A, 定格電圧 (III/2): 1000 V, 極数: 5, ピッチ: 15 mm, 色: 緑, コンタクト表面: 銀, 取付け方法: ハンダ接続




特長

- ✓ PC 35 HCソケットをPC 35プラグおよびIPC 35ソケットと組み合わせて使用
- ✓ 組込みねじフランジでプリント基板にねじ接続
- ✓ 組込みのダブルフランジをPC 35コネクタとハウジングパネルで固定



基本情報

梱包	10 pc
GTIN	 4 046356 441049
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	113.08 g
関税	85366990
生産国	ポーランド
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

寸法

長さ	38 mm
ピッチ	15 mm
寸法a	60 mm
高さ	28.5 mm
	33.1 mm
はんだピンの長さ	4.6 mm
ピン寸法	2,4 x 2,5 mm
ピンピッチ	11.00 mm
穴径	3.6 mm

その他

製品範囲	PC 35 HC/...-GF
------	-----------------

プリント基板用コネクタ - PC 35 HC/ 5-GF-15,00 - 1762770

技術データ

その他

絶縁材質グループ	IIIa
定格サージ電圧 (III/3)	8 kV
定格サージ電圧 (III/2)	8 kV
定格サージ電圧 (II/2)	8 kV
定格電圧 (III/3)	1000 V
定格電圧 (III/2)	1000 V
定格電圧 (II/2)	1000 V
準拠規格	EN-VDE
標準規格 I _N	125 A
最大負荷電流	125 A
絶縁材質	PBT
UL94難燃性クラス	V0
色	緑
極数	5

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

認証

認証

プリント基板用コネクタ - PC 35 HC/ 5-GF-15,00 - 1762770

認証

認証

UL Recognized / cUL Recognized / CCA / IEC EE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

UL Recognized		
	B	C
標準規格 IN	115 A	115 A
定格電圧UN	600 V	600 V

cUL Recognized		
	B	C
標準規格 IN	105 A	105 A
定格電圧UN	600 V	600 V

CCA

IECEE CB Scheme	
標準規格 IN	125 A
定格電圧UN	1000 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	
標準規格 IN	125 A
定格電圧UN	1000 V

プリント基板用コネクタ - PC 35 HC/ 5-GF-15,00 - 1762770

認証

EAC

cULus Recognized  US

アクセサリ

その他の製品

プリント基板用コネクタ - PC 35 HC/ 5-STF-15,00 - 1762628



プラグ, 定格電流: 125 A, 定格電圧 (III/2) : 1000 V, 極数: 5, ピッチ: 15 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: 銀

プリント基板用コネクタ - IPC 35 HC/ 5-GF-15,00 - 1784949



ソケット, 定格電流: 125 A, 定格電圧 (III/2) : 1000 V, 極数: 5, ピッチ: 15 mm, 色: 緑, コンタクト表面: 銀, 取付け方法: ハンダ接続

プリント基板用コネクタ - IPCV 35 HC/ 5-GF-15,00 - 1793587




ソケット, 定格電流: 125 A, 定格電圧 (III/2) : 1000 V, 極数: 5, ピッチ: 15 mm, 色: 緑, コンタクト表面: 銀, 取付け方法: ハンダ接続


図面

プリント基板用コネクタ - PC 35 HC/ 5-GF-15,00 - 1762770

穴あけ加工図

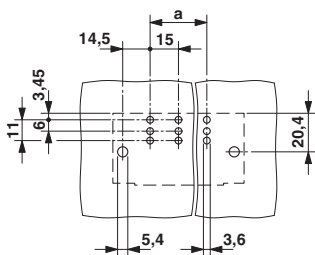

☒

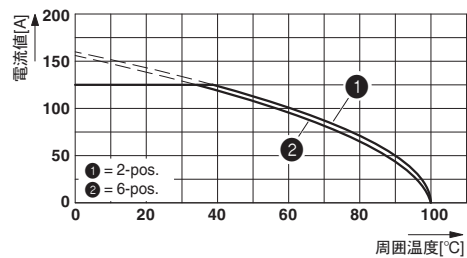

型式 : PC 35 HC/...-STF-15,00とPC 35 HC/...-GF-15,00の組合せ

外形寸法

