

Messleitung XZG410-L


Hoch flexibel, mit PVC-Isolierung. Eine Seite stapelbarer Ø 4 mm-Lamellenstecker mit Schutzkragen und Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung, speziell für den Anschluss an elektrische Geräte, die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind. Andere Seite axialer Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse, z. B. zum Aufstecken von Prüfspitzen oder Abgreifern.

XZG410-L



Test Lead XZG410-L

Highly flexible, with insulation in PVC. One end with stackable Ø 4 mm MULTILAM plug with protective collar and retractable sleeve to prevent accidental touching especially suitable for connecting to electrical devices not (yet) equipped with safety sockets. The other end with in-line Ø 4 mm MULTILAM plug with rigid insulating sleeve, e.g. for connecting probes or test clips.

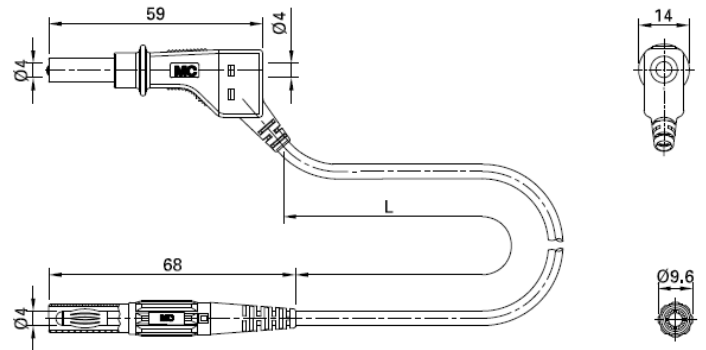

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitung Lead		Längen L [cm] ¹⁾ Lead lengths L [cm] ¹⁾	*Farben ¹⁾ *Colors ¹⁾
XZG410-L	21279-*	600 V, CAT II / 19 A	PVC 1,0 mm ²	Ni CE	100 200	21 22 23

Rating Zettel **RZ073**
www.multi-contact.com

Rating sheet **RZ073**
www.multi-contact.com

Messleitung XM...-484


Hoch flexibel, mit PVC- oder Silikon-Isolierung. Eine Seite axialer Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Andere Seite 90° abgewinkelter Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

XM...-484



Test Lead XM...-484

Highly flexible, with insulation in PVC or silicone. One end with in-line Ø 4 mm MULTILAM plug with rigid insulating sleeve. The other end with right-angled Ø 4 mm MULTILAM plug with rigid insulating sleeve.


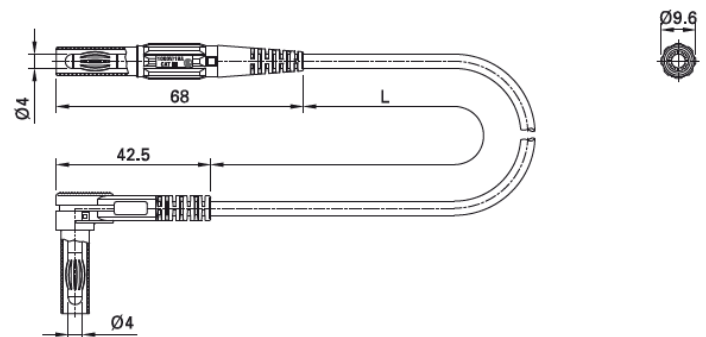


Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitung Lead		Längen L [cm] ¹⁾ Lead lengths L [cm] ¹⁾	*Farben ¹⁾ *Colors ¹⁾
XMF-484	66.9005-□*	1000 V, CAT III / 19 A	PVC 1,0 mm ²	Ni CE c UL us	100 150 200	21 22 23 24 25

Messleitung SLK4...-E...

Hoch flexibel, mit PVC- oder Silikon-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.


SLK4...-E...

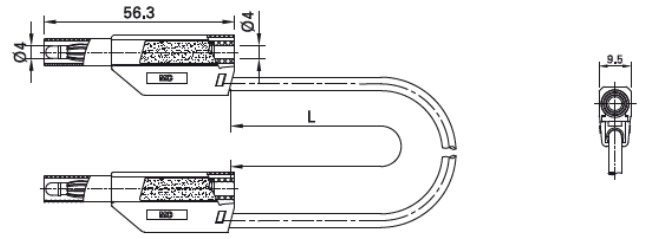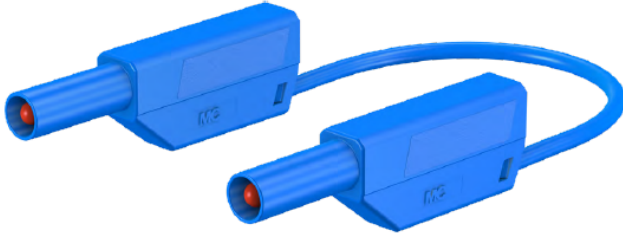

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitung Lead		Längen L [cm] ¹⁾ Lead lengths L [cm] ¹⁾	*Farben ¹⁾ *Colors ¹⁾
SLK425-E	28.0124-□*	1000 V, CAT II / 32 A 600 V, CAT III / 32 A	PVC 2,5 mm ²	Au CE c UL US	025 050 075 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Messleitung LK4...

Hoch flexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

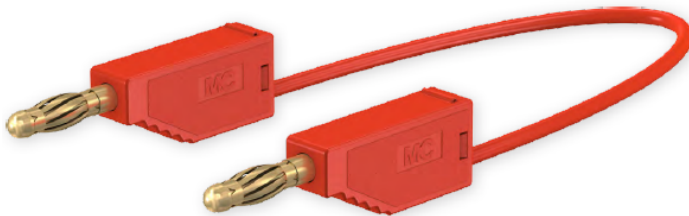

Test Lead LK4...

Highly flexible, with stackable Ø 4 mm MULTILAM plugs on both ends.

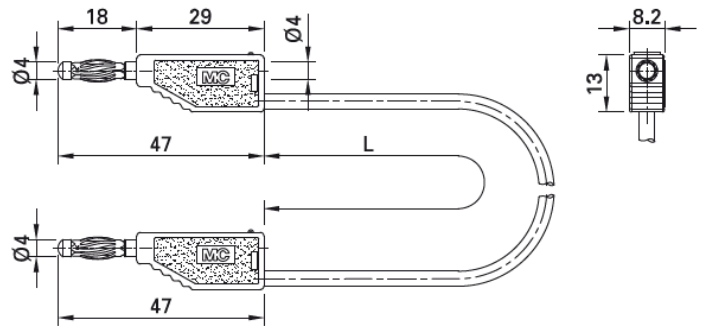

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitung Lead		Längen L [cm] Lead lengths L [cm]	*Farben *Colours
LK410	28.0060-□*	30 VAC / 19 A 60 VDC / 19 A	PVC 1,0 mm ²	Au	025 050 075 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29