


アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online



704.079.2

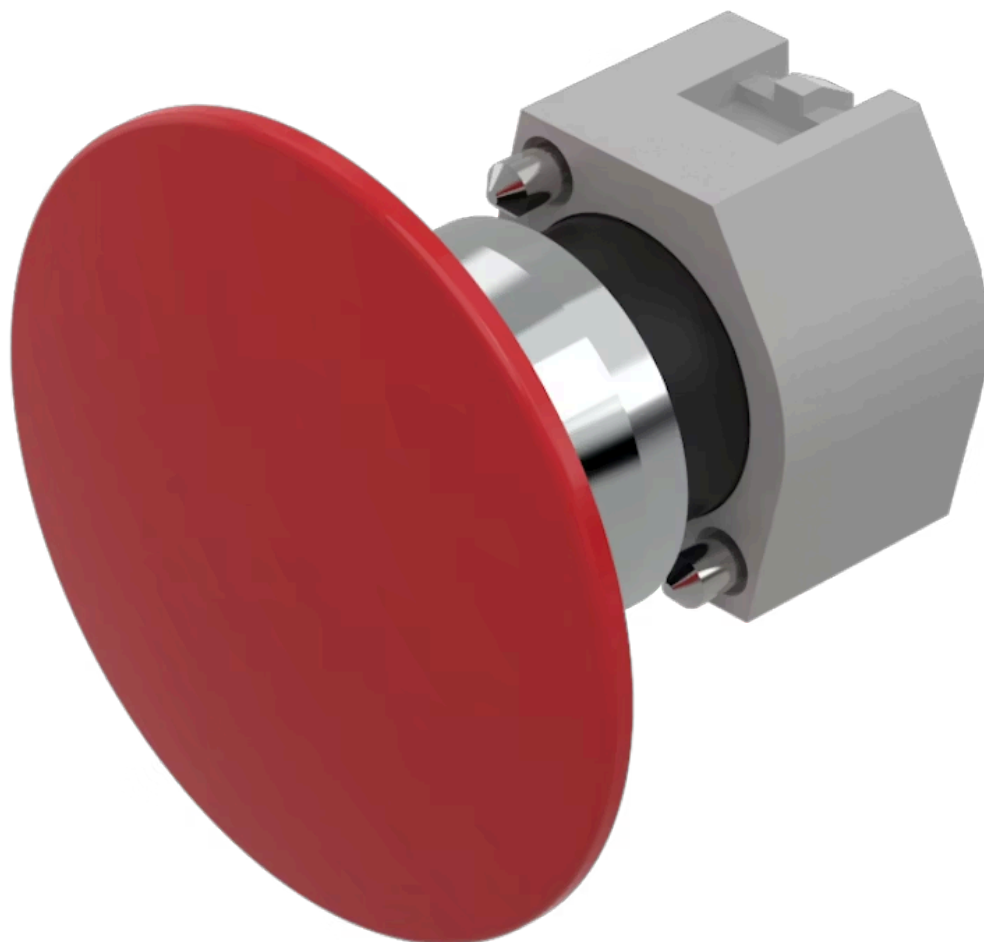

<https://rs-online.eao.com/component/704.079.2...>

お客様の製品:



704.079.2 アクチュエーター

前面

フロント寸法:	Ø 60 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	アルミ地色
フロントベゼル 材質:	アルミニウム
フロントベゼル 形状:	保護フード付き

取付け

デザイン:	レイズド
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズ 色:	赤
レンズ 素材:	アルミニウム
レンズ 照光:	非照光
レンズ 形状:	マッシュルームヘッド
レンズ 外観:	不透明

機械的特性

スイッチング動作:	モメンタリ
機械的寿命:	≤ 300万回以上
重量:	0.071 kg

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 60 mm, マッシュルームヘッド, 非照光, 赤, アルミニウム, 不透明, 丸形, 保護フード付き, アルミ地色, アルミニウム, アノダイズド, モメンタリ


ハウジング 色: グレー

ハウジング 材質: プラスチック


ヒント: 最大2個 3スイッチングエレメントでクリップオン可能

最大接点数: 3

配線図:

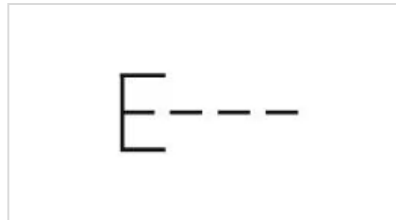

マウントカットアウト:

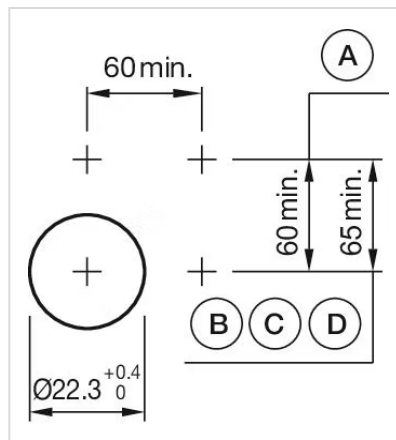

- A = ねじ端子
- B = スプリングケージ端子 (PIT)
- C = プラグイン端子 6.3 mm x 0.8 mm
- D = ダブルプラグイン接続 6.3 mm x 0.8 mm

寸法図:



A = ねじ端子