

アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online



45-2729.1010.000



<https://rs-online.eao.com/component/45-2729.1...>

お客様の製品:



45-2729.1010.000 アクチュエーター

読み込み中...

前面

フロント寸法:	Ø 29 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズ 色:	黒
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 照光:	非照光
レンズ 形状:	レイズド
レンズ 外観:	不透明
レバー 色:	黒
レバー 材質:	プラスチック
レバー 形状:	丸形

機械的特性

スイッチング動作:	オルタネイト
-----------	--------

リリースタイプ:	ツイストリリース
機械的寿命:	操作回数30万回
使用周波数:	最大 600/h
重量:	0.018 kg


周辺条件

IP前面保護等級:	IP66、IP67、IP69K
使用温度:	- 25 ° C ~ + 70 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 80 ° C
耐衝撃性:	IEC 60068-2-27に準拠 : 正弦波半波 50 g / 11 ms
耐振動性:	IEC 60068-2-6に準拠 : 20 ~ 500 Hz: 5 g
耐候性:	IEC 60721に準拠した動作時 : 3K6, 3C3, 3S2, 3M6


認証

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

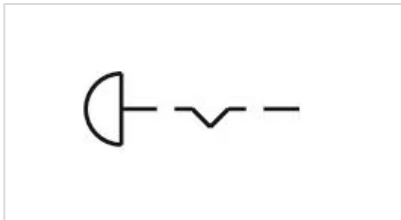簡単な説明:	アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29 mm, レイズド, 非照光, 黒, プラスチック, 不透明, 非照光, 黒, 丸形, 丸形, 黒, プラスチック, オルタネイト, IP66、IP67、IP69K, ツイストリリース
寸法:	Ø 29 mm
ハウジング 材質:	プラスチック
製品属性:	ツイスト解除、押した後に右に回転してラッチ可能
配線図:	

マウントカットアウト:

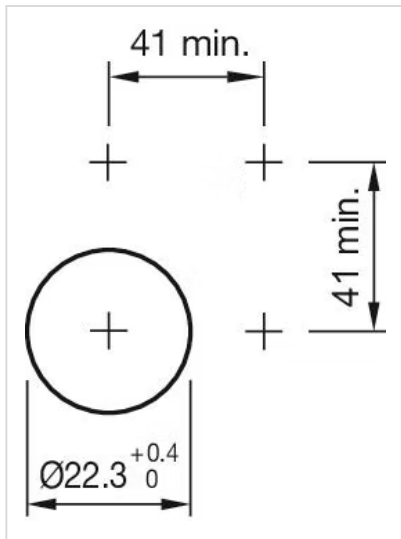

寸法図:

